

H2,5/12DS BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

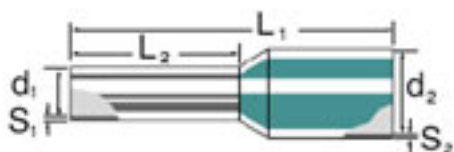

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine BestelldatenBest.-Nr. [9028490000](#)

Typ H2,5/12DS BL

Ausführung Aderendhülse, 2,5 mm², 6 mm, Farbcode:
Weidmüller, blau

GTIN (EAN) 4032248049028

VPE 500 Stück

H2,5/12DS BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Nettogewicht	0,132 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,2 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe blau
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

