

**Verbindungselemente
H1,0/22DS R ZH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

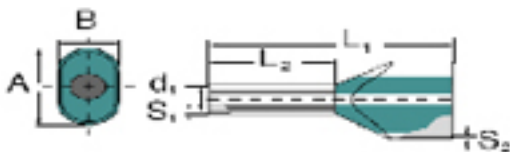

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/22DS R ZH
Best.-Nr.	9036330000
Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 14 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248338566
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

Verbindungselemente H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	22 mm	Breite (inch)	0,866 inch
Nettogewicht	0,212 g		

Technische Daten

Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	21 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2 mm
Kontaktflächenlänge (L2)	14 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm
L1 in mm	22 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN.WSCAD
Engineering-Daten	STEP

Verbindungselemente H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

