

**H16,0/29 ZH GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

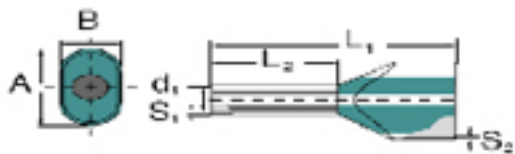
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von je 2 x 16,0 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 6)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9037360000</a>
Typ	H16,0/29 ZH GN
Ausführung	Aderendhülse, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm, Farbcode: Weidmüller, grün
GTIN (EAN)	4008190492830
VPE	50 Stück

**H16,0/29 ZH GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	29 mm	Nettogewicht	1,38 g
-------	-------	--------------	--------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm	Kragenhöhe (A)	17,2 mm
Kragenbreite (B)	9,5 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe grün
---------------------	------------------------------------

**Zulassungen**

Zulassungen

