

**H0,75/16D ZH GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

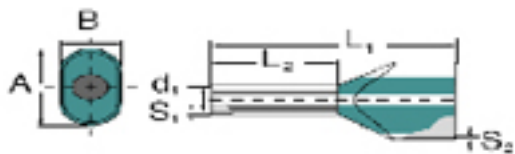
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von je 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9037420000</a>
Typ	H0,75/16D ZH GR
Ausführung	Aderendhülse, 0,75 mm <sup>2</sup> , 10 mm, Farbcode: DIN, grau
GTIN (EAN)	4008190492991
VPE	500 Stück

**H0,75/16D ZH GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	16 mm	Nettogewicht	0,14 g
-------	-------	--------------	--------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm	Kragenhöhe (A)	5,5 mm
Kragbreite (B)	3 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe grau
---------------------	------------------------------------

**Zulassungen**

Zulassungen

