

**H0,75/24D ZH GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

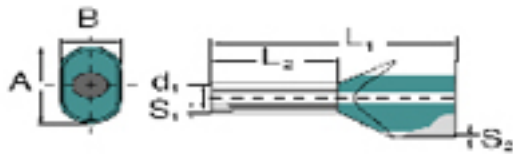
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von je 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9037430000</a>                                      |
| Typ        | H0,75/24D ZH GR                                                 |
| Ausführung | Aderendhülse, 0,75 mm <sup>2</sup> , 18 mm, Farbcode: DIN, grau |
| GTIN (EAN) | 4008190493004                                                   |
| VPE        | 500 Stück                                                       |

## H0,75/24D ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|       |       |              |         |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 24 mm | Nettogewicht | 0,206 g |
|-------|-------|--------------|---------|

### Produktdaten

|                            |                      |                                      |        |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt | 0,75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18 |
| Kontaktflächenlänge (L2)   | 18 mm                | Kragenhöhe (A)                       | 5,5 mm |
| Kragenbreite (B)           | 3 mm                 | Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 1,7 mm |
| Metallhülsendicke (S1)     | 0,15 mm              | Kunststoffkragendicke (S2)           | 0,3 mm |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000005    | ETIM 3.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Produkthinweise

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Zwillings-Aderendhülse, Farbe grau |
|---------------------|------------------------------------|

### Zulassungen

Zulassungen

