

H4,0/28D ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

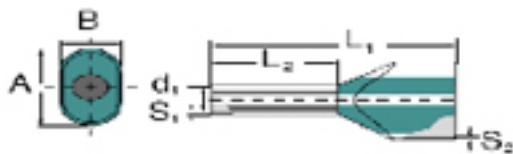

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9037540000
Typ	H4,0/28D ZH GR
Ausführung	Aderendhülse, 4 mm ² , 18 mm, Farbcode: DIN, grau
GTIN (EAN)	4008190493110
VPE	100 Stück

H4,0/28D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	28 mm	Nettogewicht	0,4 g
-------	-------	--------------	-------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm	Kragenhöhe (A)	9 mm
Kragbreite (B)	5,2 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe grau
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

