


Kabelschuh LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

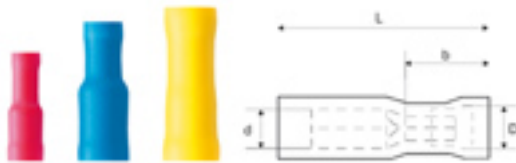

Voll isolierte Rundsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 9200720000 |
| Typ | LID 6,0F5 RF |
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410569 |
| VPE | 100 Stück |

Kabelschuh LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Länge | 24 mm | Breite | 9,6 mm |
| Nettogewicht | 2,07 g | | |

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Außendurchmesser (d) | 5 mm | Dimension | ø 5 mm |
| Dimension (Rundstecker) | ø 5 mm | Kunststoffkragendurchmesser (D) | 5 mm |
| Kunststoffkragenlage (b) | 13,8 mm | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC001052 | ETIM 3.0 | EC001052 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-06-07-03 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-04 | eClass 6.0 | 27-40-02-04 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-04 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Rundsteckhülse mit Kupferhülse 4,0 - 6,0 mm ² |
|---------------------|--|

Zulassungen

Zulassungen