

H0,75/19TS ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

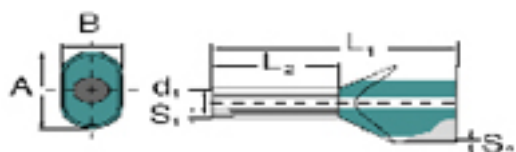
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9202840000
Typ	H0,75/19TS ZH HBL
Ausführung	Aderendhülse, 0,75 mm ² , 12 mm, Farbcode: sonstige, hellblau
GTIN (EAN)	4032248515783
VPE	500 Stück

H0,75/19TS ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	20 mm	Nettogewicht	0,162 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	0,75 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kragenhöhe (A)	5,5 mm
Kragenbreite (B)	3 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe hellblau
---------------------	---------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

