

H 10,0/22 S EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

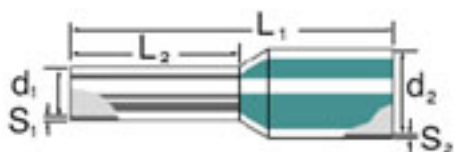

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9203620000
Typ	H 10,0/22 S EB
Ausführung	Aderendhülse, 10 mm ² , 12 mm, Farbcode: sonstige, elfenbein
GTIN (EAN)	4032248565061
VPE	100 Stück

H 10,0/22 S EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	22 mm	Nettogewicht	0,51 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 7
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,6 mm
Kragendurchmesser (D2)	7,1 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe elfenbein
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

