

Art.-Nr. 30458

**HEIDEMANN®**

# Gießharz ISO-FILL A2g



Komponente A + B      Inhalt 160ml  
**Haut und Augenkontakt vermeiden**

Mischungsverhältnis : 11 : 1 GT  
Mischzeit                :     3 Min.  
Verarbeitungszeit     : ca. 15 Min.  
Gellerzeit                : ca. 20 Min.

Trocken und frostfrei lagern. Bei der Verarbeitung  
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

## Verarbeitungshinweis:

Alu-Beutel enthält einen 2-Kammer-Innenbeutel. Alu-Beutel  
erst vor der Verarbeitung öffnen. Er ist eine  
Feuchtigkeitssperre für den Innenbeutel. Alu-Beutel vorsichtig  
an einer Kante einschneiden oder über Einreißkerbe öffnen.

**ACHTUNG: Innenbeutel nicht zerschneiden!**

Gummirundschnur aus dem Innenbeutel herausziehen.

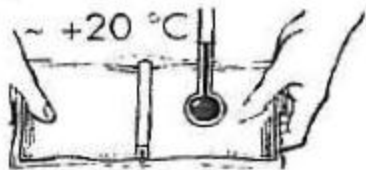
U-Profil lässt sich abziehen, Harz + Härter fließen ineinander.

2-3 Minuten kneten. Zugleich Ecken mit 2 Fingern abstreifen,  
um den Inhalt komplett zu vermischen. Am Ende des  
Knetvorgangs liegt ein schlierenfreies, homogenes Produkt vor.

Ecke abschneiden und Reaktionsharz in das Gehäuse füllen.

Heidemann Handelsges. mbH    Fon: 02154 / 81 28 0  
Linsellesstr. 142-156            Fax: 02154 / 81 28 20  
D-47877 Willich-Schiefbahn    Email: [info@heidemann-handel.de](mailto:info@heidemann-handel.de)

Die Sicherheitsdatenblätter zu diesem Produkt können unter  
[www.heidemann-handel.de](http://www.heidemann-handel.de) eingesehen und runtergeladen werden.

**1****2****3**

..... 3 Min. ....

**4****5****6****7**