

**Zubehör
NSCH 2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

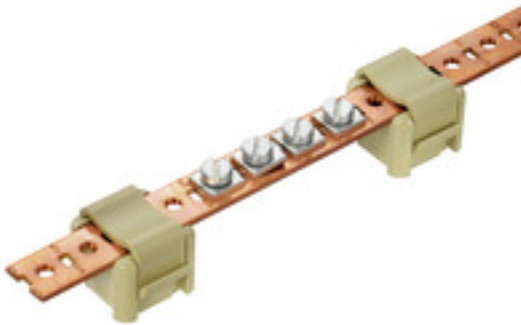
Produktbild

Abbildung ähnlich

Gebäudeinstallationsverdrahtung

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	NSCH 2M
Best.-Nr.	1313600000
Ausführung	Zubehör, Sammelschiene, Kupfer
GTIN (EAN)	4008190052096
VPE	2 m

**Zubehör
NSCH 2M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Höhe	2.025 mm	Höhe (inch)	79,724 inch
Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Nettogewicht	223,5 g		

Bemessungsdaten

Nennstrom	24 A
-----------	------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Farbe	silber
-----------	--------	-------	--------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-39	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-39	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Attestation of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate