

LogiLink®



Kassetten Digitalisierer

Art.-Nr.: UA0156


Kassetten Player mit USB-Anschluss von LogiLink. Geeignet zum Digitalisieren von Audio Kassetten über den USB-Port direkt am PC. Dank des Kopfhörerausgangs einsetzbar als Walkman für unterwegs.

Features:

- » Entdecken Sie Ihre Audio-Kassetten wieder
- » Konvertiert Audio-Kassetten ins MP3-Format zur Wiedergabe auf iPods/MP3-Player oder zum Brennen auf CDs
- » Kann als Walkman-Player genutzt werden
- » Kompaktes und tragbares Design
- » Stromversorgung über USB oder Batterie
- » Digitalisierungssoftware via Download
- » Der Audioausgang ermöglicht die Wiedergabe über Ihre Stereoanlage, Kopfhörer oder andere Lautsprechersysteme
- » Kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8/10/11

Systemvoraussetzungen:

- » Windows XP/Vista/7/8/10/11
- » IBM PC/AT-kompatibler Computer mit 800-MHz-Prozessor oder höher
- » Festplattenspeicher: 70 MB (für die Softwareinstallation), 4 GB (für die Audibearbeitung)
- » 256 MB RAM/CD-ROM-Laufwerk/USB-Schnittstelle

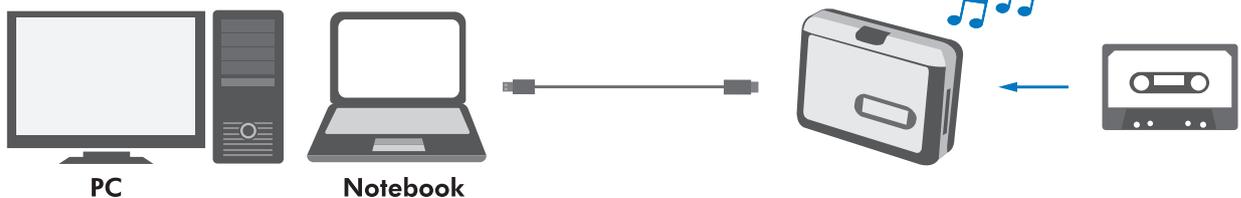

Kassette einlegen und Musik in MP3 umwandeln

*Wenn Sie Treiber benötigen, können Sie diese hier herunterladen: <http://downloads.2direct.de/treiber/UA0156.zip>



*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.
*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



UA0156



Made in China

LogiLink®



Kassetten Digitalisierer

Art.-Nr.: UA0156

Spezifikationen:

Bitrate	64–320 kbps
Audio-Ausgang	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (Kopfhörer)
Leistung	3 V (2x AA-Batterien, nicht enthalten) oder USB-Anschluss
Kopfhörer	Impedanz 32Ω, Frequenzbereich 100–20 KHz, harmonische Verzerrung <1,5 %
Empfohlene Betriebsdauer	90 min Betrieb / 30 min AUS
Abmessungen	113x84x30 mm
Gewicht	170 g



Verpackungsinhalt:

- » 1x Kassetten Digitalisierer
- » 1x USB-Kabel
- » 1x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 149x110x40 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,258 kg
- » Maße VPE: 440x315x250 mm
- » Menge VPE: 40 Stück
- » Gewicht VPE: 10,8 kg



*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.
*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



UA0156



Made in China