



Philips myGarden  
Wandleuchte

**Flagstone**  
Schwarz  
LED

**myGarden**

17209/30/16



## Light up your outdoor life

Minimalistisches Design mit soliden Funktionen. Diese schwarze Philips Ledino Wandleuchte erzeugt kräftiges, warmweißes LED-Licht. Verleihen Sie Ihrer Wand mit nach oben und unten gerichtetem Licht einen einzigartigen Lichteffekt.

### **Nachhaltige Lichtlösungen**

- Extrem lange Lebensdauer
- Energiesparend

### **Für den Außenbereich**

- Moderne Außenleuchten
- Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich
- Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas

### **Moderne Beleuchtung für den Außenbereich**

- High PowerLED
- Leistungsstarkes Licht

### **Besondere Eigenschaften**

- Wetterfest
- Nach oben und unten gerichteter Lichteffekt
- Einfache Installation für jede Anwendung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### High PowerLED



Ledino Outdoor von Philips ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet. Sie bietet eine starke Lichtleistung bei hoher Lichtqualität sowie eine lange Lebensdauer.

### Extrem lange Lebensdauer



Eine zuverlässige Lichtquelle. Philips LED bietet eine außerordentliche Langlebigkeit von mindestens 20.000 Stunden (entspricht 20 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden pro Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Mit den Philips LED-Leuchten müssen Sie sich nicht mehr den Kopf über Lampenwartung oder -austausch zerbrechen, während in Ihrem Zuhause immer eine perfekt beleuchtete Atmosphäre herrscht.

### Energiesparend



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlampen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

### Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Nutzen Sie mit dieser Wandleuchte Ihren Außenbereich optimal. Sie lässt sich perfekt nahe Ihrer Eingangstür oder auf Ihren Terrassenmauern befestigen.

### Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und echtem Glas.

### Wetterfest




Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Stufe wird

durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

### Leistungsstarkes Licht

Diese Leuchte für den Außenbereich sorgt für leistungsstarkes, warmweißes Licht. Ein heller Lichtkegel zur Beleuchtung Ihres Gartens oder Ihrer Terrasse.

### Nach oben und unten gerichteter Lichteffect

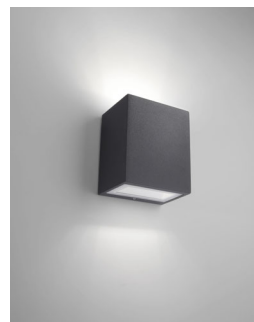

Nach oben und unten gerichteter Lichteffect für die Gartenbeleuchtung.

### Moderne Außenleuchten

Mit dem beeindruckenden, frechen und minimalistischen Design dieser Außenbeleuchtung von Philips sowie dem eleganten und modernen Stil eignet sich die Ledino Outdoor perfekt zur Beleuchtung von Gärten, Wegen und Außenbereichen.

### Einfache Installation

Diese Leuchte und die Fassungen wurden für eine einfache Installation entwickelt und enthalten im Lieferumfang alle nützlichen Utensilien, die Sie für den Betrieb benötigen, z. B. einen Torx-Schlüssel und Torx-Schrauben. Sie erhalten eine klare Anleitung mit wichtigen Informationen zu wasserabweisenden IP-Schutzarten und dazu, wo Sie das Produkt installieren können.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Material: Aluminium, Glas
- Farbe: Schwarz

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Witterungsbeständig
- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl

## Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 11,8 cm
- Länge: 13,6 cm
- Breite: 8,8 cm
- Nettogewicht: 5,728 kg

## Technische Daten

- Netzstrom: Bereich 220 V – 240 V, 50-60 Hz
- Glühlampentechnologie: LED, Schutzkleinspannung
- Anzahl an Glühlampen: 3
- Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 1 W

- Lichtfarbe: Warmweiß
- Lampenlebensdauer bis zu: 20.000 Std.
- Leuchte – Gesamtleistung in Lumen: 300 lm
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED
- IP-Code: IP44, Schutz gegen Objekte, die größer als 1 mm sind, Schutz gegen Spritzwasser
- Schutzklasse: I – Erdung
- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 12 W

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Verpackungsmaße und -gewicht

- Höhe: 16,2 cm
- Länge: 12,7 cm
- Breite: 9,9 cm
- Gewicht: 6,972 kg

## Verschiedenes

- Speziell für: Garten und Terrasse
- Style: Modern
- Typ: Wandleuchte



Ausstellungsdatum  
2015-09-17

Version: 4.0.1

12 NC: 9150 025 31402  
EAN: 87 18291 44328 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)