

## Sensor-Außenleuchte

# L 190 S

weiß

EAN 4007841 644512

Art.-Nr. 644512



Max. 100 W



infrared sensor  
180°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override  
4h



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y

## Funktionsbeschreibung

Zeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m oder bis 5 m einstellbar, langlebiger, aufwändig ornamentierter Aluminiumdruckguss, Grundlichtfunktion und Softlichtstart.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	147 x 217 x 335 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	100 W
Eigenverbrauch	0,8 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 200 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841644512

Sensor-Außenleuchte

# L 190 S

weiß

EAN 4007841 644512

Art.-Nr. 644512




## Zubehör

EAN 4007841 000813      Glas Set L 190 S

EAN 4007841 002190      Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S

## Sensorerfassungsbereich

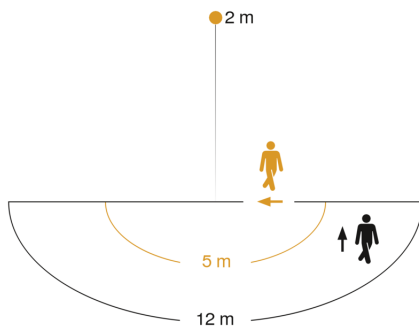

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

