


Prüfspitzen

PRUEF 1610 FT Au

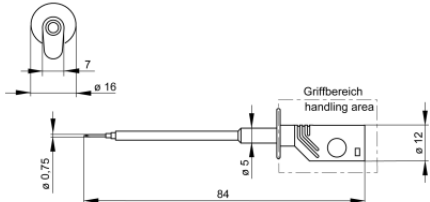

Produkt	PRUEF 1610 FT Au
Beschreibung	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker, federnder Edelstahlspitze. 2 mm Anschlussbuchse aus Messing vergoldet, steckbar mit 2 mm Sicherheitsmessleitung MVL S WS. Mit der Prüfspitze können Oxidschichten durchstoßen werden.
Betriebsanleitung	BA256
Artikel-Nr. / *Farbe	 00 schwarz  01 rot Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 2 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Spitze: Edelstahl Buchse: Messing
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022