


Klemmprüfspitzen

KLEPS 2 BU

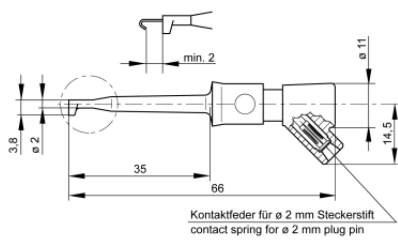

Produkt	KLEPS 2 BU
Beschreibung	Miniatur-Klemmprüfspitze mit Buchsensteckanschluss 2 mm Durchmesser. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vergoldet. Kontakthaken aus vergoldeter Federbronze für Drähte bis max. 2 mm Durchmesser. Zum Aufstecken auf Wire-Wrap Pfosten bis max. 1x1 mm geeignet.
Betriebsanleitung	BA202
Artikel-Nr. / *Farbe	 00 schwarz  01 rot Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	gefederte 2 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Klemmart	Kontakthaken, vergoldet

2 mm System

Klemmbereich	max. Ø 2 mm
--------------	-------------

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022