


# VARTA Book Light 2CR2032 mit Batt.



Leseleuchte mit 5mm Weitwinkel-LED und einem flexiblen und leicht einstellbarem 150mm Hals.

GTIN / EAN

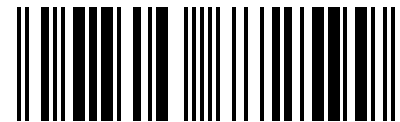

4 0 0 8 4 9 6 7 7 2 5 9 9

## Information

- Die flexible Leuchte für ein entspanntes Leseerlebnis
- Bietet eine vollständige und gleichmäßige Beleuchtung der Seite
- Dank des flexiblen 150mm Halses kann der Leuchtenkopf an die Anforderungen des Benutzers angepasst werden
- Mit praktischem Befestigungsclip

## Artikeldetails

Bestellnummer	16618 101 421
UVP (inkl. Mwst.)	9,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	7,5 m
Laufzeit	26 h
Lichtstrom	9
Leuchtmittel	5mm LED weiß
Produkt Farbe	schwarz/ weiß
Produkt Material	Acrylnitrilbutadien-Styrol, Polycarbonat
Ausgerüstet mit	2 x CR2032
Produkt Länge / Tiefe mm	255,0
Produkt Breite mm	28,0
Produkt Höhe mm	35,0
Produktgewicht g	30,0

## Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Produktlänge (mm)	Tiefe (mm)	Produktbreite (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 772599	100,0	33,0	230,0	0,059
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	6	40 08496 772605	245,0	146,0	115,0	0,451
PAL (Palette)	1296	40 08496 772612	800,0	1.200,0	1.185,0	118,416

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)
9	24	216	6

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



