

# SORRENTO IP



Triple  
Double  
Single



## Geeignet für

Wandmontage



Sonnenschirme




Deckenmontage




## Technische Daten

Bezeichnung	Sorrento IP	Sorrento Double IP	Sorrento Triple IP
Leistung	1,5 kW / 2,0 kW	2 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW
Phasen/ Ampere	1 / 16 A	2 / 16 A	3 / 16 A
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V
Schutzart	IP 55	IP 55	IP 55
Maße L x H x T	402 x 227 x 323 mm	790 x 227 x 323 mm	1178 x 227 x 323 mm
Gewicht in kg	3,4 kg	5,6 kg	8,0 kg
Erwärmte Fläche * Bei Wandmontage in m <sup>2</sup>	10-12 m <sup>2</sup>	16-18 m <sup>2</sup>	20-25 m <sup>2</sup>
Standardfarben	RAL 9005 schwarz RAL 9010 weiß	RAL 9006 silber RAL 7016 anthrazit	
RAL	Gegen Aufpreis: Weitere Farben nach RAL-Karte, Lieferzeit 4 – 5 Wochen		
EAN-Nummer	5060057631829	5060057630655	5060057632000
Verpackungsmaß	500 x 210 x 300 mm	900 x 210 x 300 mm	1260 x 210 x 300 mm
Versandgewicht	4,5 kg	6,0 kg	8,0 kg

Ca. Angabe der erwärmten Fläche bei Wandmontage\*

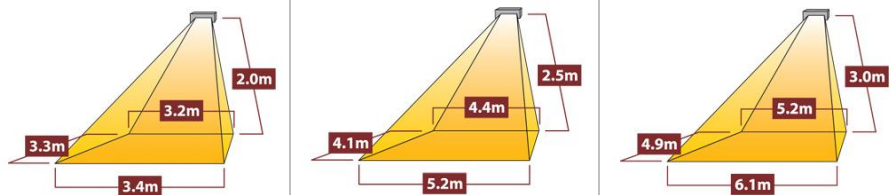

Maße:

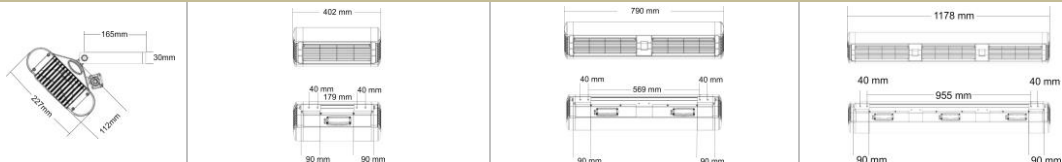

Prüfzeichen:



\* Die genauen Wärmebereiche sind abhängig von der jeweiligen Montagesituation. Wir beraten Sie individuell.