


HICON ▶ Audio ▶ ...KLINKEN-STECKERBINDER

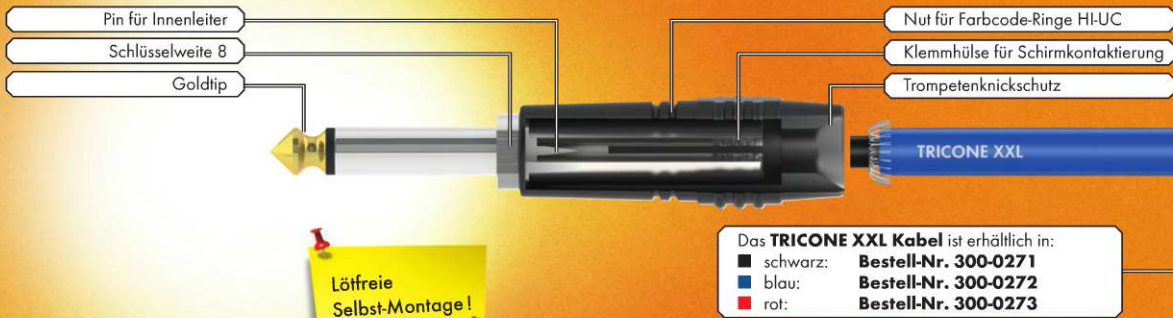

Lötfreie
Selbst-Montage!

Das **TRICONE XXL** Kabel ist erhältlich in:
 ■ schwarz: **Bestell-Nr. 300-0271**
 ■ blau: **Bestell-Nr. 300-0272**
 ■ rot: **Bestell-Nr. 300-0273**

Super-praktisch ist der **TRICONE XXL Klinkenverbinder HI-J63TC-SM** für die einfache und schnelle Selbstmontage in Verbindung mit unserem **TRICONE XXL-Instrumentenkabel** - ohne zu Löten!

Ideal für die Studio-Patchverkabelung sowie alle Notfälle und Montagen vor Ort.

STECKERBINDER

Ansatz für Zange oder
8-mm-Schraubenschlüssel



NEW!

6,3 mm Klinkenstecker, Massivpin mit Goldtip. Lötfreie Selbstmontage
Glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse, schwarz, mit zwei Nuten für Silikon-Farbbringe **HI-UC-FARBE**.
Passendes Kabel: **TRICONE XXL**

BESCHREIBUNG

1 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke
Lötfreie Selbstmontage, SW8.

BESTELL-NR.

HI-J63TC-SM

EMPF. VK-PREIS

NEW!

Montagebeispiel

Silikonfarbbringe, dehnbar.

Für alle HICON Steckverbinder mit geriffeltem Gehäuse. **10er-Set**, auch Mehrfarbcodierung (Widerstandscode) möglich.

FARBE

■ Rot
■ Gelb
■ Grün
■ Blau
□ Weiß

BESTELL-NR.

10er-Set

HI-UC-RT

HI-UC-GE

HI-UC-GN

HI-UC-BL

HI-UC-WS

EMPF. VK-PREIS

NEW!

Superflacher 6,3 mm Klinkenstecker, Massivpin mit Goldtip, Lötversion

Metallgehäuse, schwarz. **90° abgewinkelt**, feuchtigkeitsabweisende Isolation
Kabel-Ø 4,0 - 6,4 mm. Mit Klemm-Zugentlastung.

BESCHREIBUNG

2 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke

Ideal für platzsparende Bodeneffekt-Konstruktionen

BESTELL-NR.

HI-J63MA05

EMPF. VK-PREIS

3

3-pol XLR / Klinke stereo/mono Kombi-Einbaubuchse, vergoldete Lötkontakte.
Kunststoffgehäuse schwarz. Universal-D-Flansch.

BESCHREIBUNG

3 3-pol female. Gedrehte, vergoldete Lötkontakte

Passende Schrauben:

Linienkopf:

S-P3,0x08C-TS VPE: 25 Stk. je Stk.

Senkkopf:

S-P3,0x08S-TS VPE: 25 Stk. je Stk.

BESTELL-NR.

HI-XJEF65

EMPF. VK-PREIS