



0554 8801 · Tisch-Ladestation für testo 880

Bedienungsanleitung



1 Sicherheit und Umwelt

1.1. Zu diesem Dokument

Verwendung

- > Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.
- > Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- > Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer des Produktes weiter.

1.2. Sicherheit gewährleisten

- > Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder Zuleitungen aufweist.
- > Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an.
- > Betreiben Sie das Gerät nur in geschlossenen, trockenen Räumen und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- > Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.
- > Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln. Verwenden Sie keine Trockenmittel.

1.3. Umwelt schützen

- > Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- > Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.


2 Leistungsbeschreibung

2.1. Verwendung


Die Akku-Ladestation dient zum Laden der Testo-Akkus 0515 1100 und 0515 1101. Es können bis zu zwei Akkus parallel geladen werden.

Zur Verwendung der Ladestation wird das Netzteil 0554 8808 benötigt. Dieses befindet sich im Lieferumfang des Messgeräts oder ist als separates Zubehör über den Testo-Kundendienst erhältlich.

2.2. Technische Daten

Eigenschaft	Werte
Ladeschächte / für Akku-Typ	2 / 0515 1100 und 0515 1101
Versorgung	5VDC / 4A 
Ladestrom	1.8...1.9A pro Akku
Ladezeit	3...4h
Umgebungstemperatur	0...35°C / 32...95°F
EU-Richtlinie	2004/108/EG
Garanzzeit	2 Jahre, Garantiebedingungen: siehe Internetseite www.testo.com/warranty

3 Produktbeschreibung

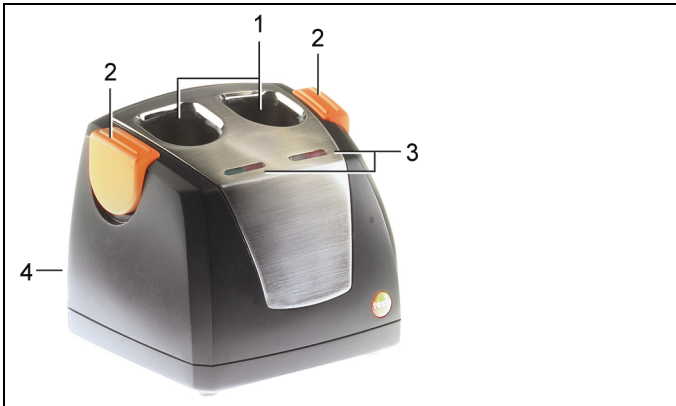

- 1 Akku-Ladeschächte
- 2 Tasten zur Entriegelung des Akkus
- 3 Status LEDs
- 4 Netzbuchse (Rückseite)

4 Produkt verwenden

1. Ladestation mit dem Netzteil 0554 8808 kontaktieren.
2. Netzteil an die Stromversorgung anschließen, bei Bedarf beiliegenden Länderadapter verwenden.
3. Akku mit Kontakten nach unten in den Ladeschacht einstecken.
 - Der Ladevorgang wird gestartet.
 - Der Ladezustand wird über die LEDs unterhalb der Ladeschächte angezeigt:
 - LED blinkt grün: Ladevorgang läuft.
 - LED leuchtet grün: Akku geladen, Ladevorgang beendet.
 - LED leuchtet rot/blinkt rot: Fehler (z. B. Überhitzung, Akku defekt), Akku kann nicht geladen werden. Bitte kontaktieren Sie den Testo-Kundendienst.
4. Orangene Taste neben dem Ladeschacht nach unten drücken, um den Akku zu entriegeln.
5. Akku aus Ladeschacht entnehmen.

5 Produkt instand halten

Vor dem Durchführen von Wartungs- und Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.

- > Funktionsfähigkeit sicherstellen: Kontaktstifte frei von Verschmutzungen halten.
- > Gerät reinigen: Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.

6 Tipps und Hilfe

6.1. Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Netzteil für testo 880 und Tisch-Ladestation	0554 8808
Zusatzakku	0554 8802

