 
 
 
 
 



## DIODOR Universal - SMD- LED Lichtleisten mit integriertem Touch Schalter

	DIO-TL25-TCW-F-N	DIO-TL25-TCW-F-W	DIO-TL60-TCW-F-N	DIO-TL60-TCW-F-W	DIO-TL60-TCW-C-N	DIO-TL60-TCW-C-W	DIO-TL100-TCW-F-N	DIO-TL100-TCW-F-W	DIO-TL100-TCW-C-N	DIO-TL100-TCW-C-W
										
Anzahl SMDs	45	45	123	123	123	123	213	213	213	213
Abdeckung	<b>matt</b>	<b>matt</b>	<b>matt</b>	<b>matt</b>	<b>klar</b>	<b>klar</b>	<b>matt</b>	<b>matt</b>	<b>klar</b>	<b>klar</b>
Farbe	<b>warm weiss</b>	<b>kalt weiss</b>	<b>warm weiss</b>	<b>kalt weiss</b>	<b>warm weiss</b>	<b>kalt weiss</b>	<b>warm weiss</b>	<b>kalt weiss</b>	<b>warm weiss</b>	<b>kalt weiss</b>
Farbton in Kelvin	3000	6000	3000	6000	3000	6000	3000	6000	3000	6000
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Stromverbrauch in Watt	3,5	3,5	10	10	10	10	17	17	17	17
Spannung in Volt	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Spannungsbereich in Volt	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14
Lichtleistung in Lumen	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>1200</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1400</b>
Abstrahlwinkel	140°	140°	140°	140°	140°	140°	140°	140°	140°	140°
Lebensdauer in Std.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schaltzyklen	>20.000	>20.000	>20.000	>20.000	>20.000	>20.000	>20.000	>20.000	>20.000	>20.000
Einschaltverzögerung	keine (<1Sek.)	keine (<1Sek.)	keine (<1Sek.)	keine (<1Sek.)						
Abmessungen L/B/H in mm	250x20x14,5	250x20x14,5	600x20x14,5	600x20x14,5	600x20x14,5	600x20x14,5	1000x20x14,5	1000x20x14,5	1000x20x14,5	1000x20x14,5
Hohlsteckeranschluss	3,5x1,35mm	3,5x1,35mm	3,5x1,35mm	3,5x1,35mm						
Kaskadierbar bis x Leisten	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
Touch switch Schalter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Farbkonsistenz	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Gewicht ohne Zubehör in Gramm	57	57	122	122	122	122	202	202	202	202
EAN Nummer	4260106547298	4260106549056	4260106547212	4260106547236	4260106547229	4260106547243	4260106547250	4260106547274	4260106547267	4260106547281
Ursprungsland	China	China	China	China						
Zolltarifnummer	9405409990	9405409990	9405409990	9405409990	9405409990	9405409990	9405409990	9405409990	9405409990	9405409990

**Alle Lichtleisten werden mit folgendem Zubehör geliefert:** 2 Metallklebeplättchen für Magnetbefestigung, 2 Klemmhalter zum Schrauben, 1 Adapterkabel 15cm, 1 Adapter 2cm




**Achtung!**  
**Nur für den Innenbereich! IP20**

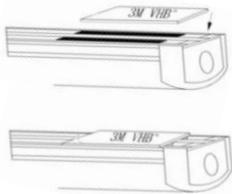

### Installation I

1. 3M Klebesticker auf den Magnet setzen
2. Papier vom 3M Klebesticker entfernen und Lampe an gewünschte Stelle kleben
3. ohne Zubehör magnetisch befestigen

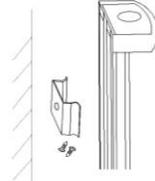


### Installation II

1. Schrauben Sie den Clip an die gewünschte Stelle
2. Lichtleiste in den Clip einschnappen lassen



Die Lichtleisten sind kaskadierbar  
15 cm Verbindung + Kurzadapter liegen bei

**Achtung!**  
bei der 25cm Lichtleiste sind maximal 4 Stück kaskadierbar.  
bei der 60cm Lichtleiste sind maximal 4 Stück kaskadierbar.  
bei der 100cm Lichtleiste maximal 3 Stück kaskadierbar.

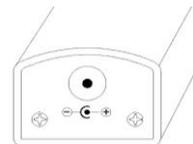

### DC Steckergröße:

Hohlstecker  
OD 3.5 x ID1.35 x L 8.0mm  
**Achtung!**  
achten Sie auf die Polarität

**(entsprechende Netzteilleistung vorausgesetzt 36 oder 60Watt )**

**Direkt an 12 Volt anschliessen, oder entsprechendes Netzteil verwenden!**

Die Lichtleisten können mit einem Lichtschalter ein und ausgeschaltet werden, ohne den Touch Switch Schalter zu verwenden!

### Zubehör:

Netzteil  
36 Watt

Netzteil  
60 Watt

Verlängerung  
210cm

Funk-Dimmer  
mit Fernbedienung



12Volt Anschlusskabel  
50cm



[www.diodor-led-shop.de](http://www.diodor-led-shop.de)

HUCP,Hans-Uwe Czaplinski,Lange Reihe 62, 23628 Krummesse