


E2000®/APC / LC/PC Duplex Jumper

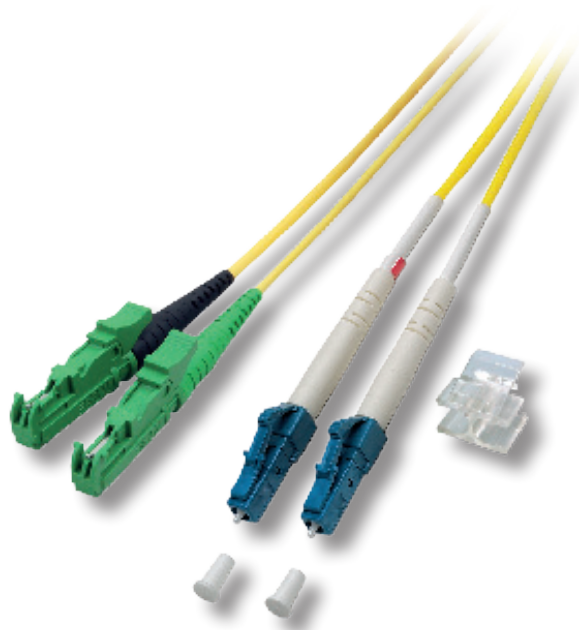

Art.-Nr.	Faser	Mantel	Steckertyp	VPE
00937.x	I-VH 2E 9/125µ OS2	gelb	E2000® 8° grün, LC blau	1

Standardlängen in Meter: 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 - 7.5 - 10.0 - 15.0 - 20.0

Festader:

- Festader, flammwidrig und halogenfrei LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

Kabel (Mini-Zipcord):

- Zugentlastung nicht metallisch aus Aramidgarn
- Außenmantel aus flammwidrigem, halogenfreiem Material, gelb

Optische Eigenschaften:

- Einfügedämpfung: < 0.3 dB @1310nm
- Rückflusdämpfung (E2000®/APC) :> 60 dB @1310nm
- Rückflusdämpfung (LC): ≤ 50 dB @1310
- Dämpfung (typ.): ≤ 0.4 dB/km @Full Spectrum

Mechanische Eigenschaften:

- Durchmesser: 2.8 mm x 5.6 mm
- Gewicht: 12.1 kg/km
- Zugfestigkeit: 120 N
- Biegeradius: ≥ 40 mm (Verlegung)
≥ 30 mm (Betrieb)

Temperaturbereiche:

- -20°C ~ +60°C (Betrieb)
- -25°C ~ +60°C (Lagerung & Transport)

RoHS
konform

Created BT	Date 23.01.13
Last rev. BT	Date 06.06.13

**E2000®/APC -
LC/PC Duplex Jumper**

00937.x

File: 00937.x_DE

