

Kabelgehäuse - KGG-MSTB 2,5/ 3 - 1803947

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 3, Maß a: 15 mm, Farbe: grün

Produkteigenschaften

- Gerader Kabelabgang zur Aneinanderreihung mehrerer Kabelgehäuse
- Einfachere Steck- und Ziehvorgänge
- Vollständige Verrastung der beiden Halbschalen des Kabelgehäuses
- Zugentlastung der Kabel durch Kabelbinder bzw. Kabelschelle
- Für Kabel mit 4 bis 13,5 mm Durchmesser geeignet
- Für MSTB-, IC- und GMSTB- Steckerteile mit und ohne Flansch im Raster 5,0 und 5,08 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918046095

Technische Daten

Maße

Rastermaß	0 mm
Maß a	15 mm

Allgemein

Artikelfamilie	KGG-MSTB 2,5
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Polzahl	3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704

Kabelgehäuse - KGG-MSTB 2,5/ 3 - 1803947

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27449202
eCl@ss 8.0	27449202

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000451



UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

GOST / GOST /

  Approbationsdetails



Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet


SBS 2,5/7,5 - 1007604



Zeichnungen

Kabelgehäuse - KGG-MSTB 2,5/ 3 - 1803947

Maßzeichnung

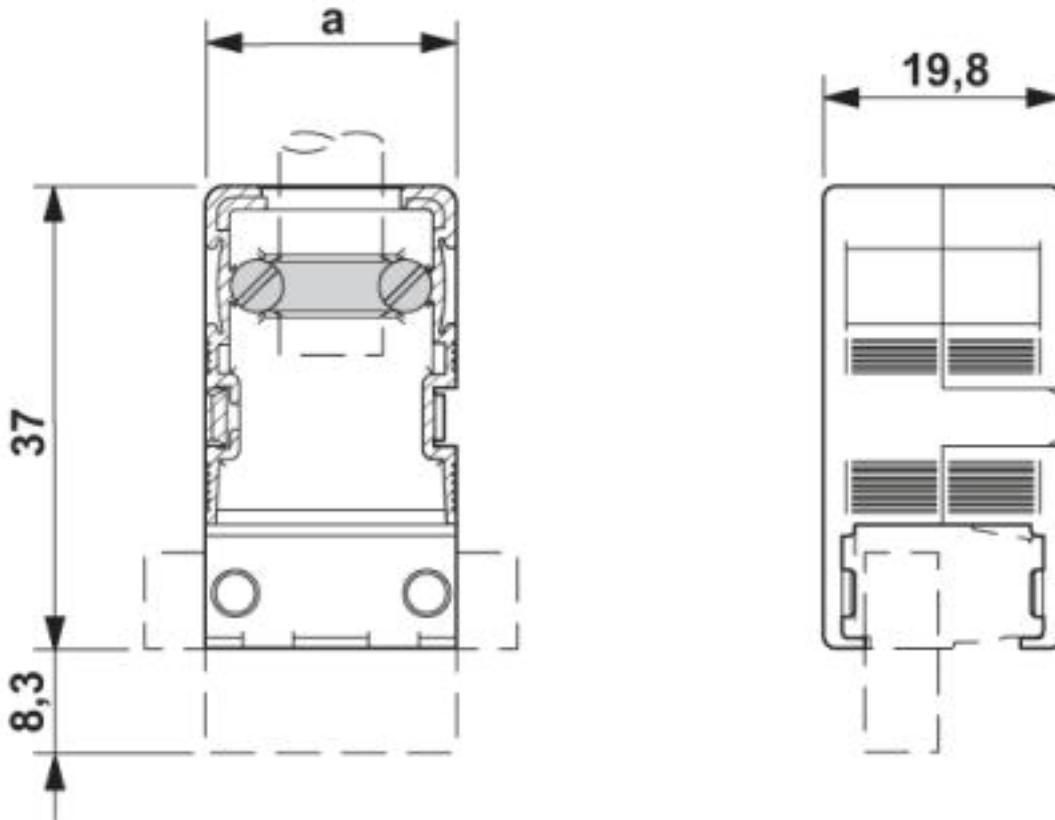

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>