

# Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/14 - 1783834

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 14, Maß a: 70 mm, Farbe: grün

## Produkteigenschaften

- Gerader Kabelabgang zur Aneinanderreihung mehrerer Kabelgehäuse
- Einfachere Steck- und Ziehvorgänge
- Für MSTB-, IC- und GMSTB- Steckerteile mit und ohne Flansch im Raster 5,0 und 5,08 mm
- Zugentlastung der Kabel durch Kabelbinder bzw. Kabelschelle
- vollständige Verrastung der beiden Halbschalen des Kabelgehäuses
- Für Kabel mit 4 bis 13,5 mm Durchmesser geeignet

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918042011

## Technische Daten

### Maße

Rastermaß	0 mm
Maß a	70 mm

### Allgemein

Artikelfamilie	KGS-MSTB 2,5
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Polzahl	14

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704

# Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/14 - 1783834

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000451


### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Approbationen

GOST /
 
### Approbationsdetails



## Zubehör


### Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 2,5/7,5 - 1007604



## Zubehör

KGS-MSTB 2,5/ DST - 1784914

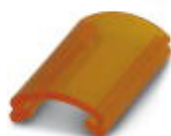

# Kabelgehäuse - KGS-MSTB 2,5/14 - 1783834

Zubehör

KD-KGS-MSTB - 1804658



## Zeichnungen

Maßzeichnung

