

Kabelgehäuse - KGG-MSTB 2,5/5 - 1803895

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 5, Maß a: 25 mm, Farbe: grün

Produkteigenschaften

- Für Kabel mit 4 bis 13,5 mm Durchmesser geeignet
- Zugentlastung der Kabel durch Kabelbinder bzw. Kabelschelle
- Für MSTB-, IC- und GMSTB- Steckerteile mit und ohne Flansch im Raster 5,0 und 5,08 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10		
GTIN	4017918046040		

Technische Daten

Maße

Rastermaß	0 mm
Maß a	25 mm

Allgemein

Artikelfamilie	KGG-MSTB 2,5		
Isolierstoffgruppe	I		
Isolierstoff	ABS		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ		
Polzahl	5		

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704



Kabelgehäuse - KGG-MSTB 2,5/ 5 - 1803895

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27449202
eCI@ss 8.0	27449202

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000451

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails

	GOST 🕑			



Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 2,5/7,5 - 1007604





Zeichnungen



Kabelgehäuse - KGG-MSTB 2,5/ 5 - 1803895

Maßzeichnung

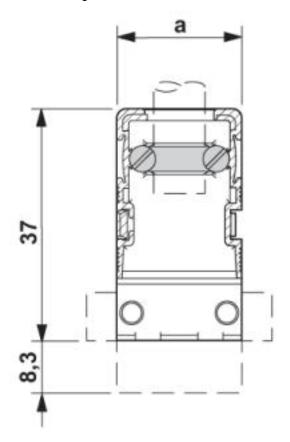

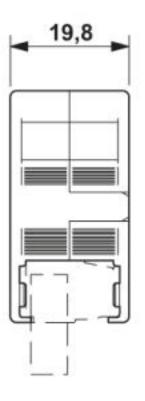

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten http://www.phoenixcontact.com