


all empty PC 175/75 HT

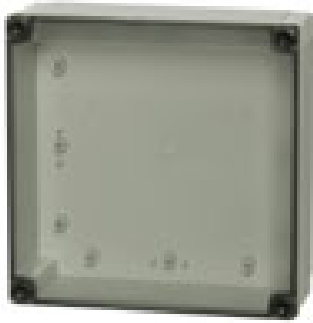

Beispiel

Bestellzeichen: PC 175/75 HT
Artikelnummer: 6011920
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074024435
E-Nummer:
Finland: 3422254
Dänemark: 8212022690
Italien: 7352113
Schweden: 2535664
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	180	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	7.1	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08

Materials:

Material: all empty
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: Rauchgrau
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:

Deckelschraubenfarbe: Schwarz
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 175 Montageplatte
MIN 15 Tragschiene TS 15
MIV 15 Tragschiene TS 35
FP A 175/180 Frontplatte
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Zertifikate:

Germanischer Lloyd (GL)
Underwriters Laboratories
Det Norske Veritas
Fimko
Europe EN 62208: 2003
UL Canada
Gost R

