 



## SPRINT Kabelverschraubungen metrisch, Edelstahl 1.4305

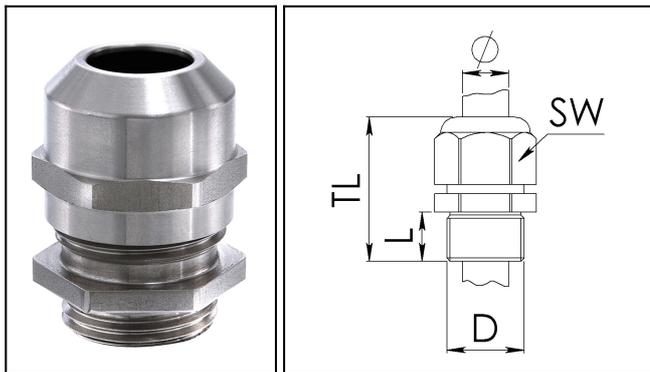

- Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 68 bis 5 bar (30 min)  
**Schutzart gemäß DIN 40 050-T9:** IP 69K  
**Einsatztemperatur:** -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C  
**Material:**  
 - Verschraubung: Edelstahl A2 (1.4305/AISI 303)  
 - Klemmkäfig: Polyamid  
 - Dichtung: EPDM
- Ausstattung:**  
 - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem  
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring  
 - Gleiche Dichtbereiche für alle SPRINT-Verschraubungen  
 - Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No.		 mm	 mm	 mm	 mm	E1 mm	TL mm
ESSKV 12	10069000	10	M 12x1,5	5	3 - 7	17	18	23 - 30
ESSKV 16	10069001	10	M 16x1,5	5	4,5 - 10	22	24	26 - 34
ESSKV 20	10069002	10	M 20x1,5	6	6 - 13	24	27	29 - 37
ESSKV 25	10069003	10	M 25x1,5	7	9 - 17	30	32	33 - 42
ESSKV 32	10069004	5	M 32x1,5	8	13 - 21	36	40	36 - 44
ESSKV 40	10069005	5	M 40x1,5	8	16 - 28	46	51	44 - 55
ESSKV 50	10069006	2	M 50x1,5	9	21 - 35	55	61	51 - 62
ESSKV 63	10069007	1	M 63x1,5	10	34 - 48	68	75	56 - 67