

Gehäuse-Oberteil - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Oberteil für Installationsgehäuse BC, vorbereitet für den Einsatz von MKDSO-Anschluss-technik, Breite: 17,8 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356328982

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Einbaugehäuse
Farbe	lichtgrau

Maße

Bauhöhe	53,5 mm
Breite	17,8 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	12

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000886

Gehäuse-Oberteil - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / GOST /

 
Approbationsdetails



Zeichnungen

Gehäuse-Oberteil - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Maßzeichnung

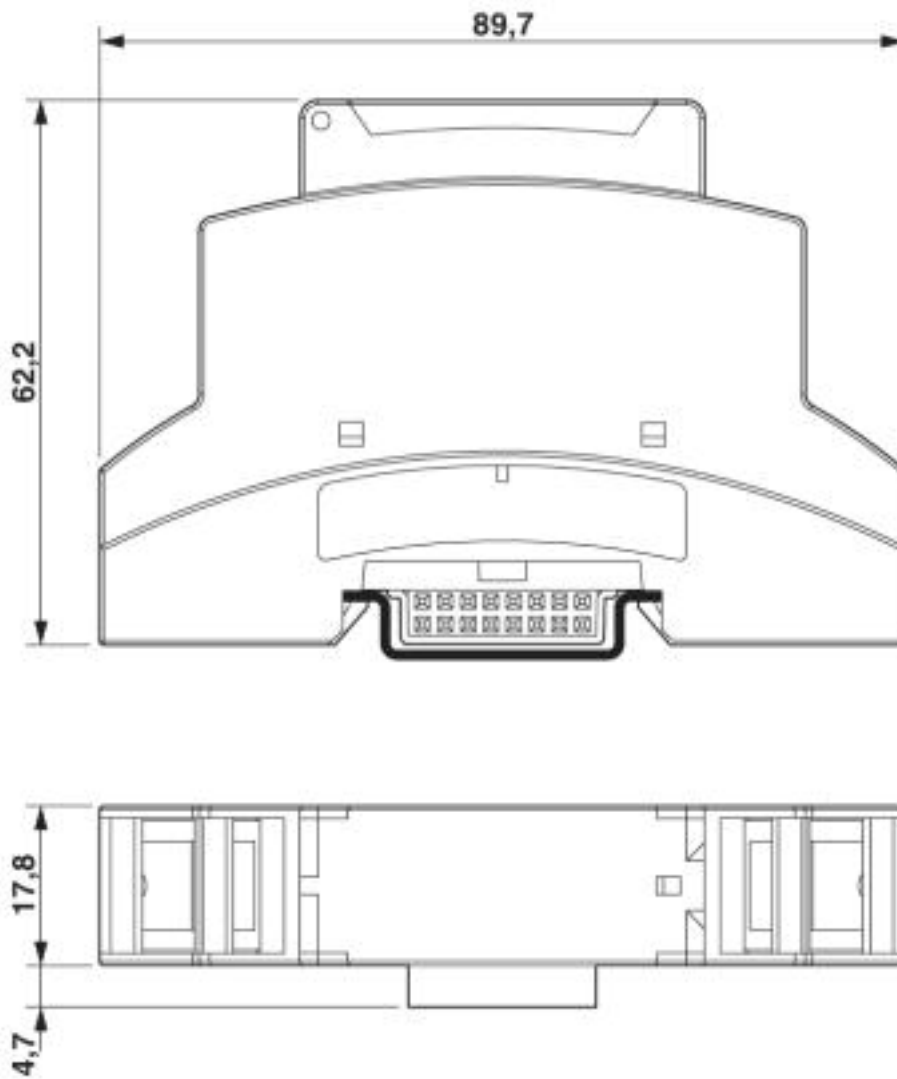

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>