

# Kabelgehäuse - KGG-PC 4/ 3-F - 1837324

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 3, Maß a: 24,66 mm, Farbe: grün

## Produkteigenschaften

- Ergonomische Kabelgehäuse für den Standard-PC 4-Stecker mit Schraubanschluss
- KGS-PC 4 (schräger Kabelabgang) für Kabeldurchmesser von 6 bis 16 mm<sup>2</sup>
- KGG-PC 4 für Kabeldurchmesser von 4 bis 13,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelschelle umgedreht montierbar

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918111335

## Technische Daten

### Maße

<b>Rastermaß</b>	0 mm
<b>Maß a</b>	24,66 mm

### Allgemein

<b>Artikelfamilie</b>	KGG-PC 4/...-F
<b>Isolierstoffgruppe</b>	0
<b>Isolierstoff</b>	ABS
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	HB
<b>Polzahl</b>	3

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	272607xx
<b>eCl@ss 4.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.0</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 6.0</b>	27260704
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440402
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440402

# Kabelgehäuse - KGG-PC 4/ 3-F - 1837324

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000058
<b>ETIM 4.0</b>	EC000437
<b>ETIM 5.0</b>	EC000451

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211810
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121409
<b>UNSPSC 11</b>	39121409
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121409
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121409

 
## Approbationen

---

GOST / GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Klemmenmarker unbeschriftet


SBS 2,5/7,5 - 1007604



# Kabelgehäuse - KGG-PC 4/ 3-F - 1837324

Zubehör

KGS-MSTB 2,5/ DST - 1784914

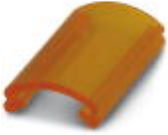

## Zeichnungen

Maßzeichnung

