


Produktbeschreibung

Zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelschonung und Funktionssicherung; Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem; Kein Gewinde benötigt; Zur Sicherung flexibler Kabel; Weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig

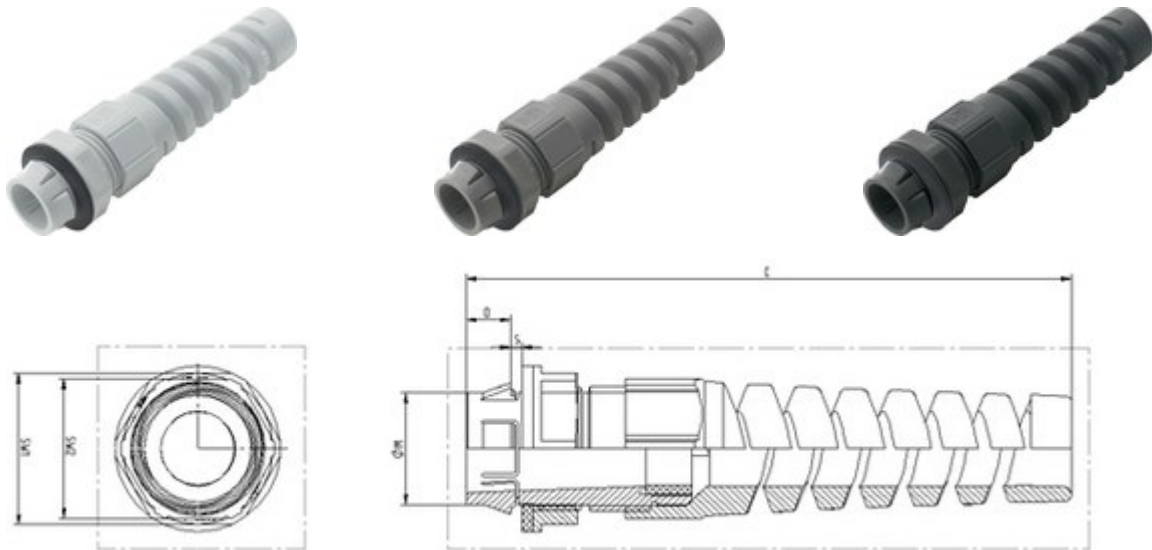

Anwendungsgebiete

- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
- Roboterindustrie
- Bewegliche Maschinenteile
- Apparatebau
- Light- and Sound Bereich

Nutzen

- Zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelschonung und Funktionssicherung
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Kein Gewinde benötigt
- Zur Sicherung flexibler Kabel
- Weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig

Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

Lieferumfang

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005
schwarz/UV-beständig

Material

Körper: Spezial Polyamid Dichtung: Spezial
Elastomer

Schutzart

IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M32)

Temperaturbereich

-20°C bis +100°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	M (Bohrung mm)	SW1 / SW2 mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	S (Wandstärke mm)
SKINTOP® CLICK BS lichtgrau							
53112932	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	15 / 18	74,0	8,0	1 - 4
53112888	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	19 / 22	94,0	8,0	1 - 4
53112889	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	19 / 22	108,0	8,0	1 - 4
53112890	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	30 / 34	127,0	8,0	1 - 4
53112933	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	36 / 40	155,0	8,0	1 - 4
SKINTOP® CLICK BS silbergrau							
53112934	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	15 / 18	74,0	8,0	1 - 4
53112906	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	19 / 22	94,0	8,0	1 - 4
53112907	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	19 / 22	108,0	8,0	1 - 4

53112908	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	30 / 34	127,0	8,0	1 - 4
53112935	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	36 / 40	155,0	8,0	1 - 4
SKINTOP® CLICK BS schwarz							
53112936	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	15 / 18	74,0	8,0	1 - 4
53112909	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	19 / 22	94,0	8,0	1 - 4
53112911	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	19 / 22	108,0	8,0	1 - 4
53112912	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	30 / 34	127,0	8,0	1 - 4
53112937	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	36 / 40	155,0	8,0	1 - 4

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.