


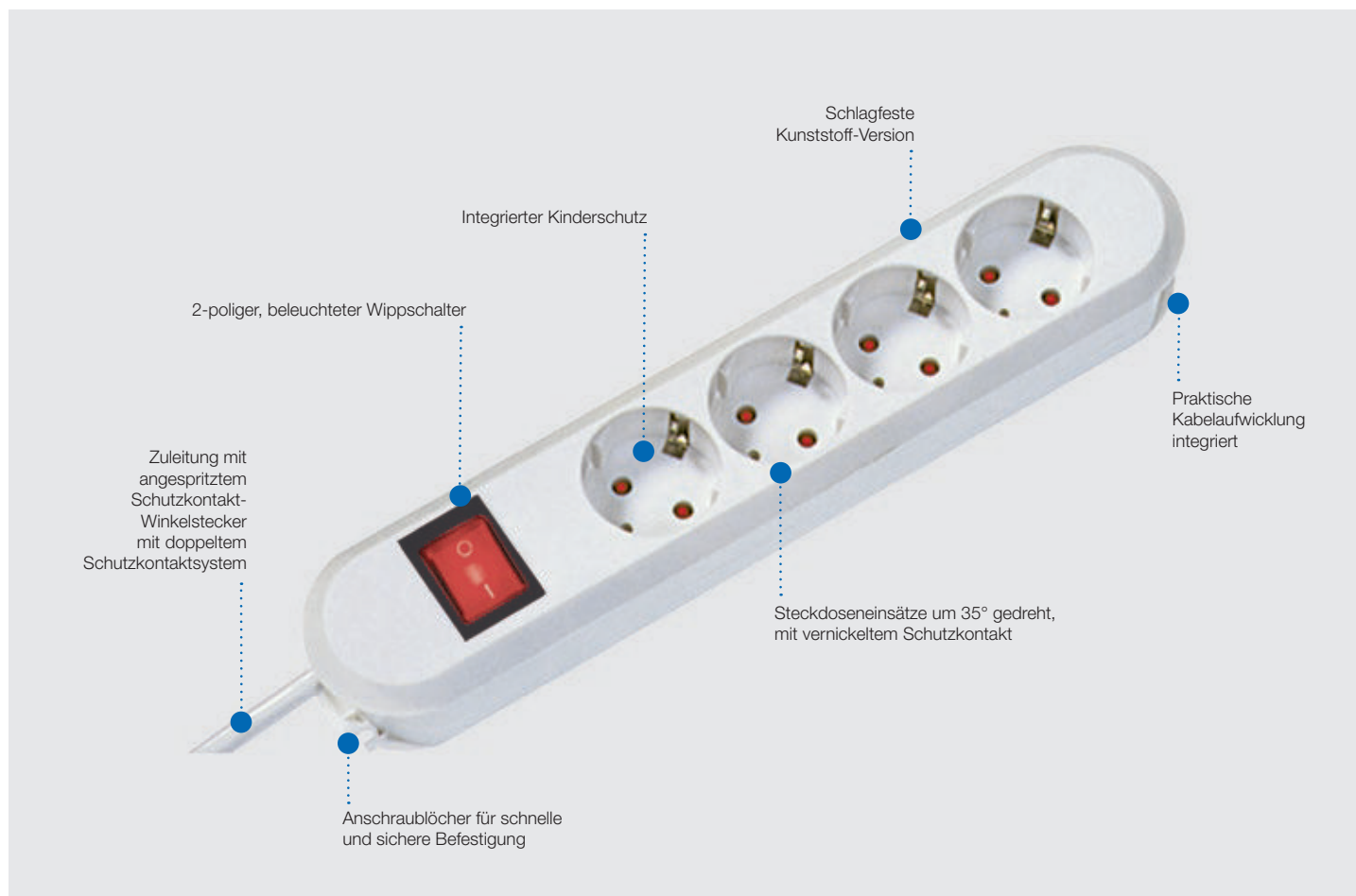


SMART

VORTEILE

- **Produktvarianten: Wiederanschließbar und nicht-wiederanschließbar**
- **Überspannungsschutz**
- **Einfache Befestigung durch Anschraublöcher**
- **Praktische Kabelaufwicklung**
- **Robustes Design**

SMART

#	
Funk SMART 3x Schutzkontakt 433 MHz Steckdosenleiste mit integriertem Funkfernswitcher, 10A/230V~	
381.800	IP20 einpolig schaltend mit Indikations-LED, manuell schaltbar 433,92 MHz, unidirektional, Funkreichweite 30 m Freifeld Schaltbar via Fernbedienung oder App (eingelernt auf WIFI SMART Adapter S. 57)
USB SMART 3x Schutzkontakt Steckdosenleiste mit integriertem 2-fach USB Charger, 16A/230V~	
381.801	Weiß IP20 Gesamtlastestrom USB Charger: max. 3,1A/5V

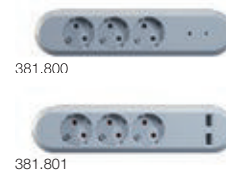

Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x 56 x 41 mm
Profil: Kunststoff

Farbvarianten:

SMART

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

Zuleitung: 5,0m H05VV-F 3G 1,50mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.152K	6			•	•	350 mm	schwarz
381.252K	6			•	•	350 mm	weiß
381.149K	6				•	350 mm	schwarz
381.249K	6				•	350 mm	weiß
387.172	3					188 mm	schwarz
388.172	3				•	188 mm	schwarz
387.272	3					188 mm	weiß
388.272	3				•	188 mm	weiß

Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G 1,50mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.151K	6			•	•	350 mm	schwarz
381.251K	6			•	•	350 mm	weiß
381.148K	6				•	350 mm	schwarz
381.248K	6				•	350 mm	weiß
387.171	3					188 mm	schwarz
388.171	3				•	188 mm	schwarz
387.271	3					188 mm	weiß
388.271	3				•	188 mm	weiß
388.471	3				•	188 mm	braun
388.371	3				•	188 mm	rot
381.2507K		6	•	•	•	350 mm	schwarz
381.2512K		6	•	•	•	350 mm	weiß

Zuleitung: 1,5m H05VV-F 3G 1,50mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.150K	6			•	•	350 mm	schwarz
381.250K	6			•	•	350 mm	weiß
381.450K	6			•	•	350 mm	braun
381.2501K	6		•	•		390 mm	weiß
381.147K	6				•	350 mm	schwarz
381.247K	6				•	350 mm	weiß
381.130K	4			•	•	290 mm	schwarz
381.230K	4			•	•	290 mm	weiß
381.121K	4				•	290 mm	schwarz
381.221K	4				•	290 mm	weiß
387.170	3					188 mm	schwarz
388.170	3				•	188 mm	schwarz
387.270	3					188 mm	weiß
388.270	3				•	188 mm	weiß

Ohne Zuleitung

381.246K	6				•	350 mm	weiß
381.223K	4				•	290 mm	weiß
385.170	3				•	188 mm	schwarz
385.270	3				•	188 mm	weiß



381.248K



388.171



388.271



388.471



388.371



381.2512K



381.250K



381.2501K



381.230K



381.221K

Schraubhalterung

- Tischbefestigung mittels Schraubhalterung z.B. an einer Tischkante
- In Längs- und Querrichtung montierbar

#	
919.273	Weiß Für alle wiederanschließbaren (Mehrwegschrauben) Steckdosenleisten, Kunststoff-Version



919.273

Multistecker

- max. 2,5 A / 250 V~
- 2 x Euro-Steckdose

#	
921.271	Weiß



921.271

Aufputz Standard ERGE Schutzkontaktsteckdose

- DIN 49 440

#	
382.204	1 x Aufputz Schutzkontaktdose grönlandweiß
382.205	2 x Aufputz Schutzkontaktdose grönlandweiß



382.204



382.205