

# Presszange - CRIMPFOX-CX 6,48 - 1212095

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Presszange, für Koaxial-Steckverbinder, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm, HEX-Crimp

## Produkteigenschaften

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356453882

## Technische Daten

### Maße

Länge (b)	198 mm
Höhe	59 mm
Breite (a)	18 mm

### Allgemein

Verpressung	HEX-Crimp
Kontaktart	Koaxialverbinder
Benennung	Crimpstelle 1
Benennung	Crimpstelle 2
Benennung	Crimpstelle 3
Gesenkstation	Crimpstelle 4
Gesenkstation	Crimpstelle 5

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301

# Presszange - CRIMPFOX-CX 6,48 - 1212095

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Approbationen

GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Gesenk

CRIMPFOX-CX 6,48/DIE - 1212286



## Montagematerial

## Presszange - CRIMPFOX-CX 6,48 - 1212095

### Zubehör

CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



---


### Zeichnungen

#### Piktogramm



## Presszange - CRIMPFOX-CX 6,48 - 1212095

Produktzeichnung

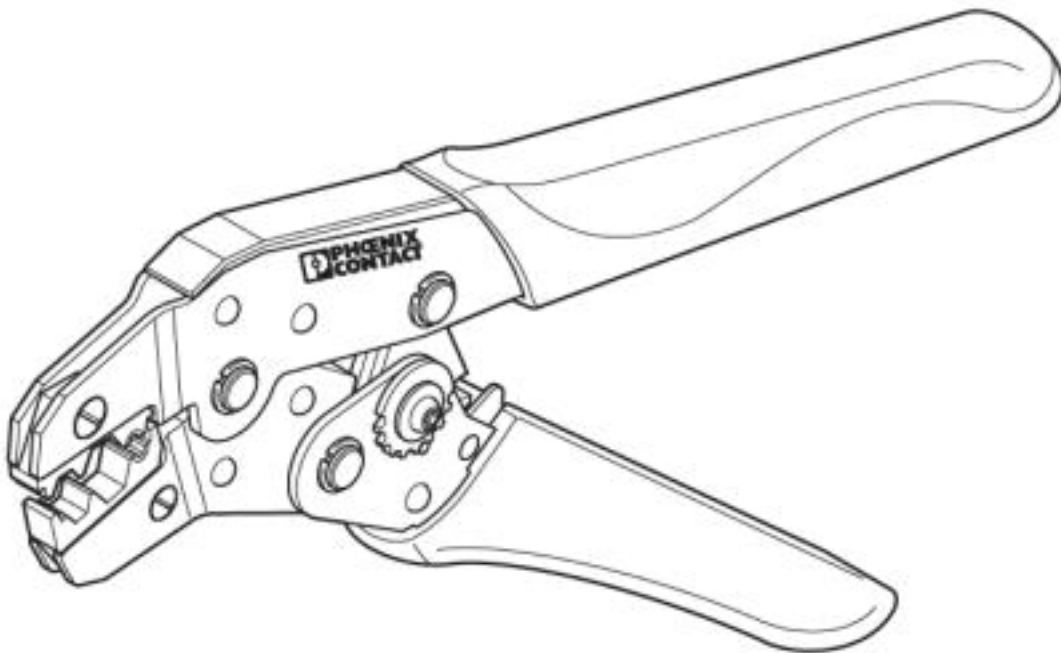

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>