

## Presszange - CRIMPFOX 6 - 1212034

 
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup>, seitliche Einführung, Trapez-Crimp

### Produkteigenschaften

- Umfangreiches Presszangen-Programm
- Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Entriegelbare Zwangssperre



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356453813

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	198 mm
Höhe	59 mm
Breite (a)	18 mm

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	Trapez-Crimp
Kontaktart	Aderendhülsen
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG min	24
AWG max	20
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt min.	1 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>

# Presszange - CRIMPFOX 6 - 1212034

## Technische Daten

### Allgemein

<b>AWG min</b>	18
<b>AWG max</b>	16
<b>Benennung</b>	Crimpstelle 3
<b>Querschnitt max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>AWG max</b>	14
<b>Gesenkstation</b>	Crimpstelle 4
<b>Querschnitt max.</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>AWG max</b>	12
<b>Gesenkstation</b>	Crimpstelle 5
<b>Querschnitt max.</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>AWG max</b>	10

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	21040301
<b>eCl@ss 4.1</b>	21040301
<b>eCl@ss 5.0</b>	21040301
<b>eCl@ss 5.1</b>	21040301
<b>eCl@ss 6.0</b>	21043811
<b>eCl@ss 7.0</b>	21043811
<b>eCl@ss 8.0</b>	21043811

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001186
<b>ETIM 3.0</b>	EC001186
<b>ETIM 4.0</b>	EC001186
<b>ETIM 5.0</b>	EC000168

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	27112118
<b>UNSPSC 7.0901</b>	27111518
<b>UNSPSC 11</b>	23171604
<b>UNSPSC 12.01</b>	27111518
<b>UNSPSC 13.2</b>	27111518

## Approbationen

---

GOST /

---

Approbationsdetails

# Presszange - CRIMPFOX 6 - 1212034

## Approbationen



## Zubehör

### Gesenk

CRIMPFOX 6/DIE - 1212035



---

## Montagematerial

CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036




---

## Zeichnungen

## Presszange - CRIMPFOX 6 - 1212034

Produktzeichnung

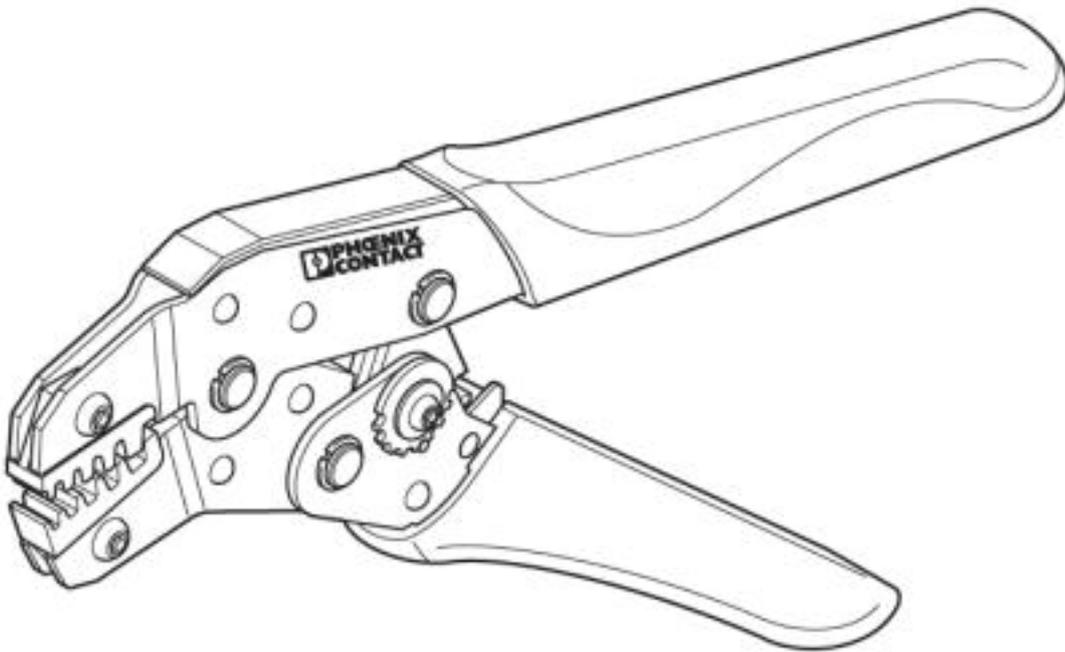

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>