

# EN 31



## Kurzinformation

Axiale Wandeinbauventilator zur Entlüftung, DN 310

## Einsatzbeispiele

Büro, Geschäftsraum, Gewerberaum, Gaststätte, Produktionsstätte


Artikelnummer 0081.0309

## Technische Daten

Fördervolumen	1.500 m³/h
Drehzahl	1.220 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	76 W
I <sub>Max</sub>	0,33 A
Schutzart (IP)	44
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	4,6
Nennweite	315 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	57 dB(A)
Sortiment	C
EAN	4012799813095
Gesamt L <sub>WA7</sub> , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	66 dB(A)

# EN 31

## Kennlinie

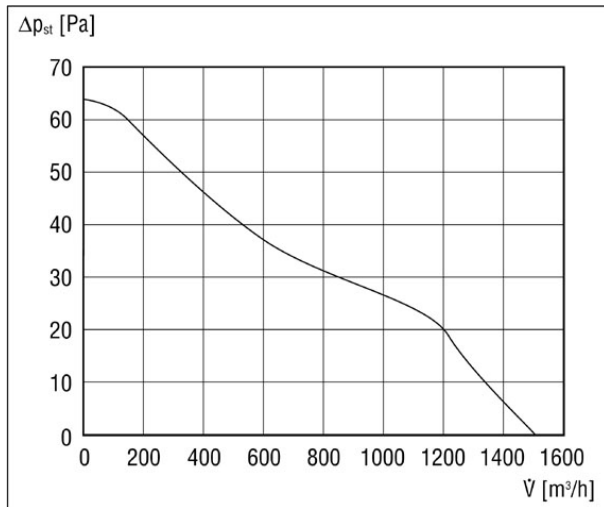

## Maße [mm]

① Innen

