

ECA piano Standard



Kurzinformation

Besonders leiser Kleinraumventilator, Standardausführung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0080

Technische Daten


Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	80 m ³ /h
Drehzahl	2.400 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	8 W
I _{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,5 kg
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	26 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
EAN	4012799840800

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)


Art.-Nr. 0084.0080

ECA piano Standard

Kennlinie

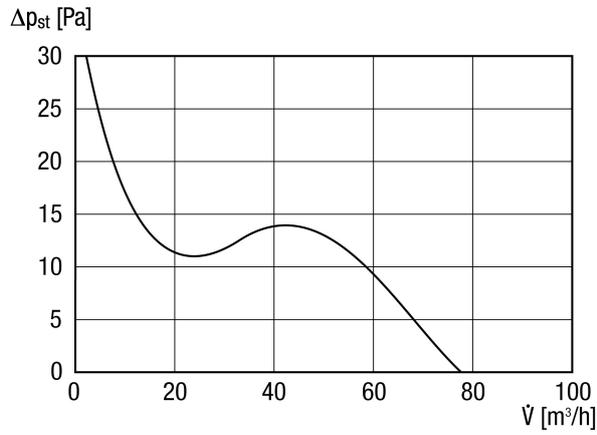

Maßzeichnung [mm]

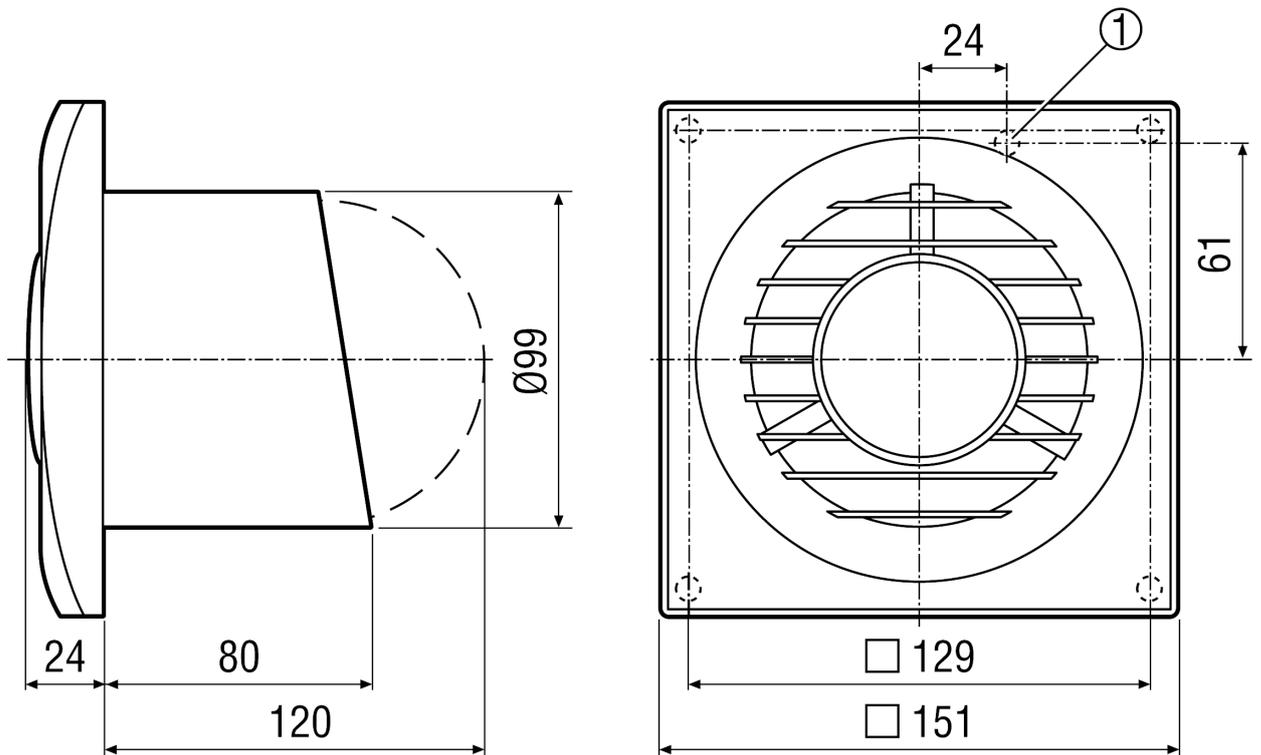

① Kabeleinführung