



PD4N-1C-AP/-DE/-UP

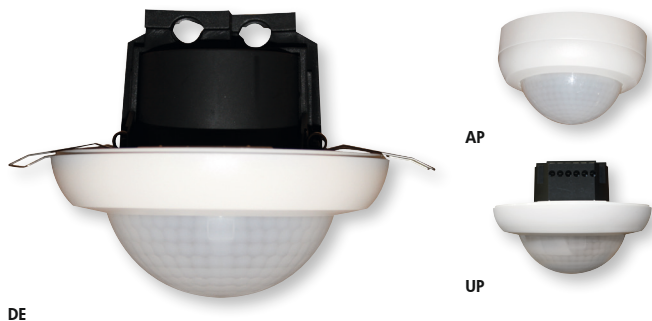

DE


AP

UP

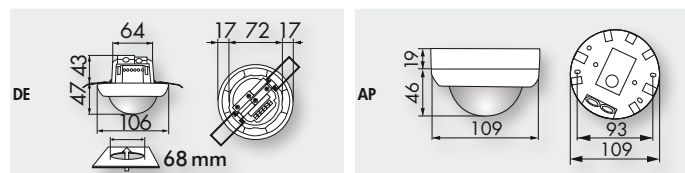

DE

AP

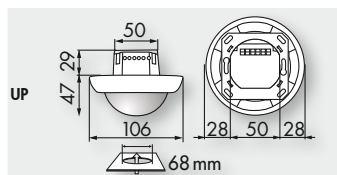



UP

i PRODUKTINFORMATIONEN

- Decken-Bewegungsmelder mit großer Reichweite
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen

■ TECHNISCHE DATEN

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 24 m quer
- Ø 8 m frontal
- Ø 6,4 m kleinere Bewegungen
- AP= IP44 DE= IP23 UP= IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, $\cos\varphi = 1$
- 1150 VA, $\cos\varphi = 0,5$
- 30 s - 30 min oder Impuls
- 10 - 2000 Lux

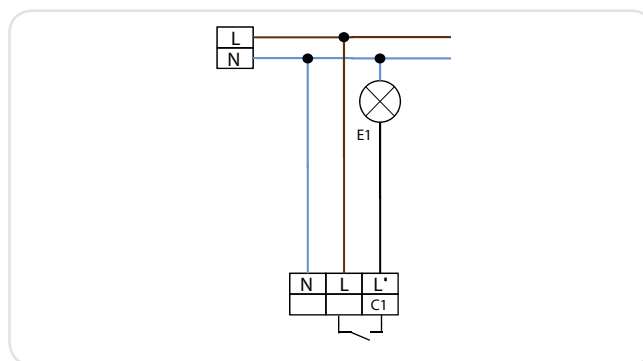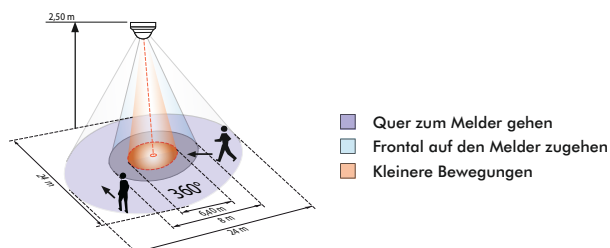

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4N-1C-DE	weiß	92149
PD4N-1C-AP	weiß	92144
PD4N-1C-UP	weiß	92151
Zubehör (optional)		
IR-PD3N	grau	92105
IR-PD-Mini	grau	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 100)	weiß	92199