

Vyna-Plush

Die perfekte preisgünstige Fußmatte


- Zuverlässige Eingangsmatte zur Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.
- Flormaterial der Schmutzfangmatte 100% Polypropylen
- Mattenrücken: PVC rutschhemmend und schmutzabweisend.
- Günstige Sauberlaufmatte für Hallen, Korridore, Eingangsräume und Durchgänge.
- Eingangsmatten in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
- Schmutzfangmatten und Eingangsmatten direkt vom Hersteller - Händleranfragen willkommen.



Farb Variationen



Schwarz/Stahl

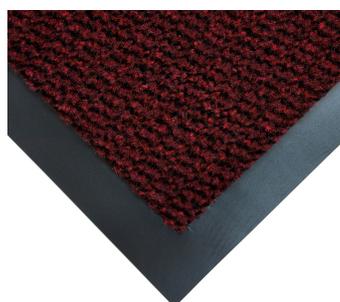

Schwarz/Rot



Schwarz/Braun



Schwarz/Blau

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
VP010201	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Blau	1.6
VP010202	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Blau	3.8
VP010203	1,2 m x 1,8 m	Schwarz/Blau	6.05
VP010204	0,9 m x 1,2 m	Schwarz/Blau	2.85
VP010207C	0,9 m x pro Laufmeter (max. 25 m)	Schwarz/Blau	2.6
VP010208C	1,2 m x pro Laufmeter (max. 25 m)	Schwarz/Blau	3.43
VP010301	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Rot	1.6
VP010302	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Rot	3.8
VP010303	1,2 m x 1,8 m	Schwarz/Rot	6.05
VP010304	0,9 m x 1,2 m	Schwarz/Rot	2.85
VP010307C	0,9 m x pro Laufmeter (max. 25 m)	Schwarz/Rot	2.6
VP010308C	1,2 m x pro Laufmeter (max. 25 m)	Schwarz/Rot	3.43
VP010501	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Braun	1.6
VP010502	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Braun	3.8
VP010503	1,2 m x 1,8 m	Schwarz/Braun	6.05
VP010504	0,9 m x 1,2 m	Schwarz/Braun	2.85
VP010507C	0,9 m x pro Laufmeter (max. 25 m)	Schwarz/Braun	2.6
VP010508C	1,2 m x pro Laufmeter (max. 25 m)	Schwarz/Braun	3.43
VP010601	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Stahl	1.6
VP010602	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Stahl	3.8
VP010603	1,2 m x 1,8 m	Schwarz/Stahl	6.05
VP010604	0,9 m x 1,2 m	Schwarz/Stahl	2.85
VP010607C	0,9 m x pro Laufmeter (max. 25 m)	Schwarz/Stahl	2.6
VP010608C	1,2 m x pro Laufmeter (max. 25 m)	Schwarz/Stahl	3.43

Technische Spezifikation

Material	PP
Unterseite	Vinyl
Oberseite	Velours
Produkthöhe	7 mm
Gewicht	2.9 kg / m ² ± 100g / m ²
Rollenlänge	25 m
Flor Höhe	5 mm
Feuchtigkeits Aufnahme:	0.6 l/m ²
Flor Zusammensetzung	100% PP
Stapelgewicht	0.43 kg / m ²
Min. Operating Temperature	-10°C
Max. Operating Temperature	+50°C
Chemikalienbeständigkeit	Gut
Witterungsbeständigkeit	Nur für Innenbereiche geeignet
Typischer Anwendungsbereich	Eingangsbereiche
Montage	Lose verlegbar
Reinigungsmethode	Oberfläche absaugen
Herkunftsland	BE
Schichtdicke	2 mm
Büscheldichte	63,000 / m ²
herstellungsprozess	Tuften 5/ 32'

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaurope.de

www.cobaurope.com/de/