


## Zur einfachen Bündelung von Kabeln und Rohren

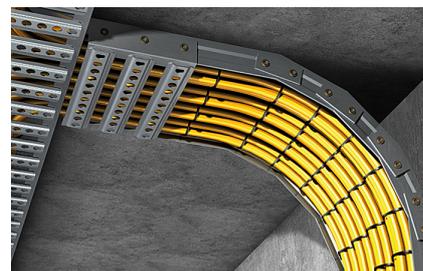

### ZULASSUNGEN



### VORTEILE


- Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei.
- Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material und daher besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

### ANWENDUNGEN

- Zur Bündelung von:**
- Elektrokabeln
  - flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren
  - Stahlpanzerrohren

### FUNKTIONSWEISE

- Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden.
- Temperaturbeständig im montierten Zustand von -40°C bis +80°C
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur bis - 25°C

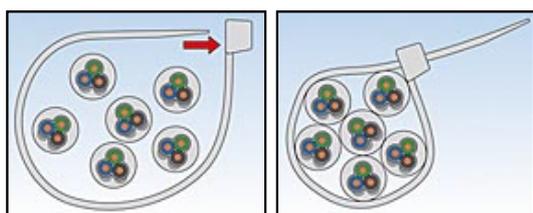

### TECHNISCHE DATEN



Kabelbinder BN/UBN



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Abmessungen b x l [mm]
BN 2,5 x 100	087478	2,5 x 100

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Abmessungen
		b x l [mm]
<b>BN 2,5 x 120</b>	<b>087479</b>	2,5 x 120
<b>BN 2,5 x 200</b>	<b>087480</b>	2,5 x 200
<b>BN 3,6 x 150</b>	<b>087481</b>	3,6 x 150
<b>BN 3,6 x 200</b>	<b>019802</b>	3,6 x 200
<b>BN 3,6 x 300</b>	<b>037490</b>	3,6 x 300
<b>BN 4,6 x 200</b>	<b>087484</b>	4,6 x 200
<b>BN 4,8 x 250</b>	<b>037582</b>	4,8 x 250
<b>BN 4,8 x 280</b>	<b>087485</b>	4,8 x 280
<b>BN 4,8 x 350</b>	<b>037653</b>	4,8 x 350
<b>BN 4,8 x 370</b>	<b>037583</b>	4,8 x 370
<b>BN 4,8 x 430</b>	<b>037708</b>	4,8 x 430
<b>BN 7,6 x 350</b>	<b>087487</b>	7,6 x 350
<b>BN 7,6 x 450</b>	<b>037996</b>	7,6 x 450
<b>BN 7,6 x 550</b>	<b>037997</b>	7,6 x 550
<b>BN 8,8 x 760</b>	<b>037998</b>	8,8 x 760
<b>BN 8,8 x 810</b>	<b>038000</b>	8,8 x 810
<b>BN 8,8 x 1168</b>	<b>038002</b>	8,8 x 1168
<b>UBN 2,5 x 100</b>	<b>087488</b>	2,5 x 100
<b>UBN 2,5 x 120</b>	<b>087489</b>	2,5 x 120
<b>UBN 2,5 x 200</b>	<b>087490</b>	2,5 x 200
<b>UBN 3,6 x 150</b>	<b>087491</b>	3,6 x 150
<b>UBN 3,6 x 200</b>	<b>037573</b>	3,6 x 200
<b>UBN 3,6 x 300</b>	<b>069364</b>	3,6 x 300
<b>UBN 4,6 x 200</b>	<b>087494</b>	4,6 x 200
<b>UBN 4,8 x 250</b>	<b>069367</b>	4,8 x 250
<b>UBN 4,8 x 280</b>	<b>087495</b>	4,8 x 280
<b>UBN 4,8 x 350</b>	<b>069368</b>	4,8 x 350
<b>UBN 4,8 x 370</b>	<b>069369</b>	4,8 x 370
<b>UBN 4,8 x 430</b>	<b>069370</b>	4,8 x 430
<b>UBN 7,6 x 350</b>	<b>087497</b>	7,6 x 350
<b>UBN 7,6 x 450</b>	<b>069374</b>	7,6 x 450
<b>UBN 7,6 x 550</b>	<b>069375</b>	7,6 x 550
<b>UBN 8,8 x 760</b>	<b>069376</b>	8,8 x 760
<b>UBN 8,8 x 810</b>	<b>069377</b>	8,8 x 810
<b>UBN 8,8 x 1168</b>	<b>069379</b>	8,8 x 1168