


Polystyrol

**Isolierdistanzbolzen,
Innen-Aussengewinde
Stahl**

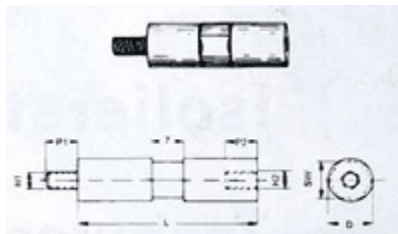

RoHS-konform

Bestellbezeichnung:	3S30-10
Länge L (in mm):	30
Material:	Polystyrol
Schlüsselweite:	SW6
Gewinde H1 :	M3
Gewinde H2 :	M3
Temperaturbeständigkeit:	bis 80 °C
Gewindelänge P1 (in mm):	7
Gewindelänge P2 (in mm):	7
Durchschlagfestigkeit:	50 kV