


**Polystyrol**

**Isolierdistanzbolzen,  
Innen-Aussengewinde  
Stahl**

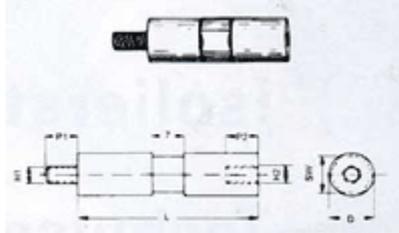

RoHS-konform

Bestellbezeichnung:	4S60
Länge L (in mm):	60
Material:	Polystyrol
Schlüsselweite:	SW9
Gewinde H1 :	M4
Gewinde H2 :	M4
Temperaturbeständigkeit:	bis 80 °C
Gewindelänge P1 (in mm):	7
Gewindelänge P2 (in mm):	7
Durchschlagfestigkeit:	50 kV