


**Polystyrol**

**Isolierdistanzbolzen,  
Innen-Aussengewinde  
Stahl**

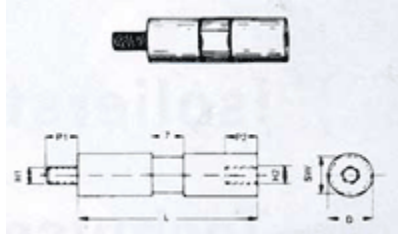

RoHS-konform

Bestellbezeichnung:	5S15
Länge L (in mm):	15
Material:	Polystyrol
Schlüsselweite:	SW13
Gewinde H1 :	M5
Gewinde H2 :	M5
Temperaturbeständigkeit:	bis 80 °C
Gewindelänge P1 (in mm):	7
Gewindelänge P2 (in mm):	7
Durchschlagfestigkeit:	50 kV