


**Polystyrol**

**Isolierdistanzbolzen,  
Innen-Aussengewinde  
Stahl**

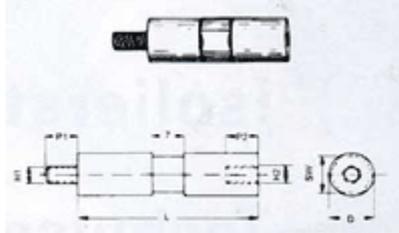

RoHS-konform

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Bestellbezeichnung:      | 6S20       |
| Länge L (in mm):         | 20         |
| Material:                | Polystyrol |
| Schlüsselweite:          | SW13       |
| Gewinde H1 :             | M6         |
| Gewinde H2 :             | M6         |
| Temperaturbeständigkeit: | bis 80 °C  |
| Gewindelänge P1 (in mm): | 7          |
| Gewindelänge P2 (in mm): | 7          |
| Durchschlagfestigkeit:   | 50 kV      |