


Polystyrol

**Isolierdistanzbolzen,
Innen-Aussengewinde
Stahl**

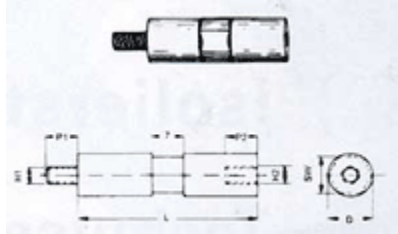

RoHS-konform

| | |
|--------------------------|------------|
| Bestellbezeichnung: | 6S30 |
| Länge L (in mm): | 30 |
| Material: | Polystyrol |
| Schlüsselweite: | SW13 |
| Gewinde H1 : | M6 |
| Gewinde H2 : | M6 |
| Temperaturbeständigkeit: | bis 80 °C |
| Gewindelänge P1 (in mm): | 7 |
| Gewindelänge P2 (in mm): | 7 |
| Durchschlagfestigkeit: | 50 kV |