



TELESTAR SKYQUATRO HC LNB



Qualitativ hochwertiges Digital-LNB „HC“ (High Class) mit hervorragenden Empfangswerten in edler Optik, zum Empfang digitaler Fernsehprogramme. Betrieb nur mit einem Multischalter, 5/8, 9/8 oder anderen möglich.

FÜR 4 UND MEHR SAT-RECEIVER




Wetterschutzgehäuse



Montagebeispiel, Kabel und Stecker nicht im Lieferumfang enthalten

Durch den integrierten Wetterschutz schützen Sie Ihr Anschlusskabel! Einfach nach Montage des Koaxkabels Wetterschutzkappe nach unten ziehen.

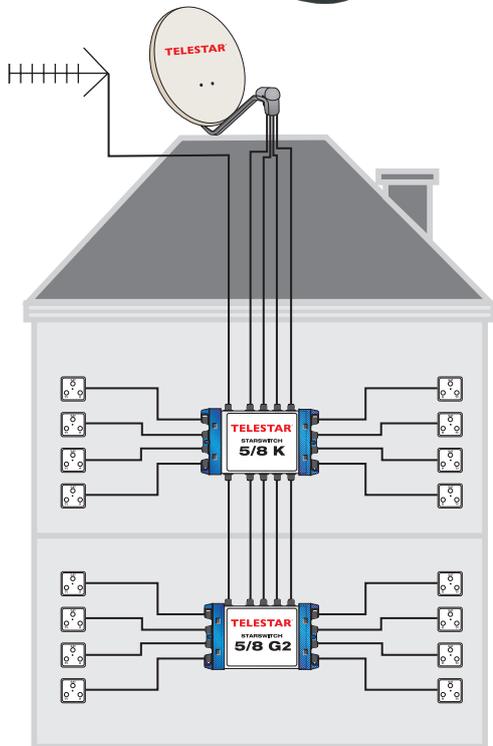

Technische Daten

Eingangsfrequenz	Low Band: 10.7~11.7 High Band: 11.7~12,75
Ausgangsfrequenz	Low Band: 950~1950 High Band: 1100~2150
Ausgangsimpedanz	75 Ω
LOF	Low Band: 9.75 GHz High Band: 10.60 GHz
Verstärkung	52 dB ~ 65 dB
Rauschmaß	<0.1 dB
Frequenzbandumschaltung	High Band: 22 ± 4 KHz Low Band: 0 KHz
Spannungsversorgung	(vertikal) 11.5~14 V DC (horizontal) 16~19 V DC
Stromverbrauch	190 mA

HDTV & 3D geeignet

Rauschmaß <0,1 dB

empfangsoptimiert

TELESTAR SKYQUATRO HC LNB
Art.-Nr.5930524



4 024035 305240



TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
E-mail Verkauf@telestar.de

