


# HAFTMAGNET

## Elektromagnet

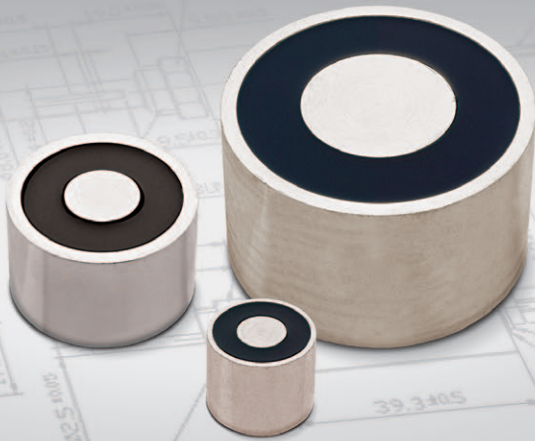

vollverkapselt


robust

kräftig

ITS-MS 2015

**M**

### Bauform

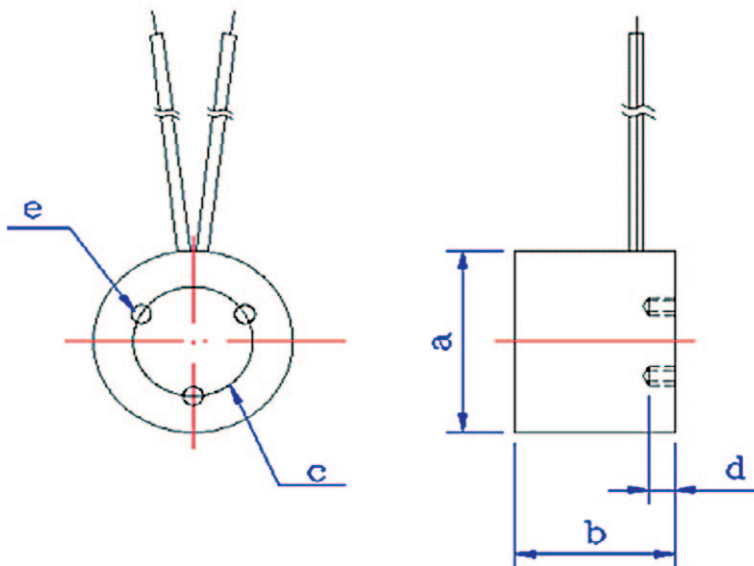

### Anzugsplatte

Mindeststärke: 2 mm

Material Anzugsplatte: St 37

Alte Bez. USt 37-2 = Werkstoffnummer 1.0036 = derz. gültige Bez. S235JRG1

Alte Bez. RSt 37-2 = Werkstoffnummer 1.0038 = derz. gültige Bez. S235JRG2

Alte Bez. St37-2K = Werkstoffnummer 1.0161 = derz. gültige Bez. S235JRG2C+C

### Beschreibung

Gewicht: 25 g

Nennleistung: 2,0 Watt

Haltekraft: 20 N

### Dimension

a	b	c	d	e
20	15	10	3	M3

### Magnetausführungen

Spannungen:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

### Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)