


HAFTMAGNET

Elektromagnet

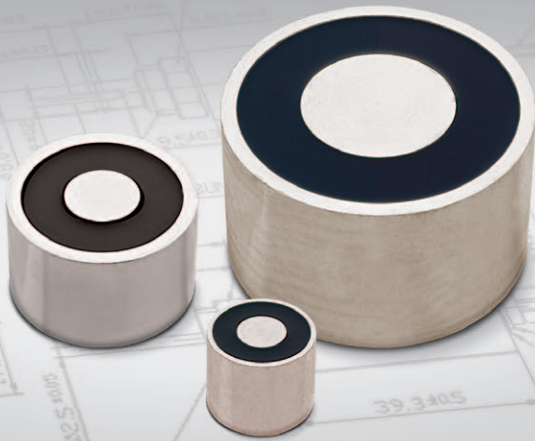

vollverkapselt


robust

kräftig

ITS-MS 5030

M

Bauform

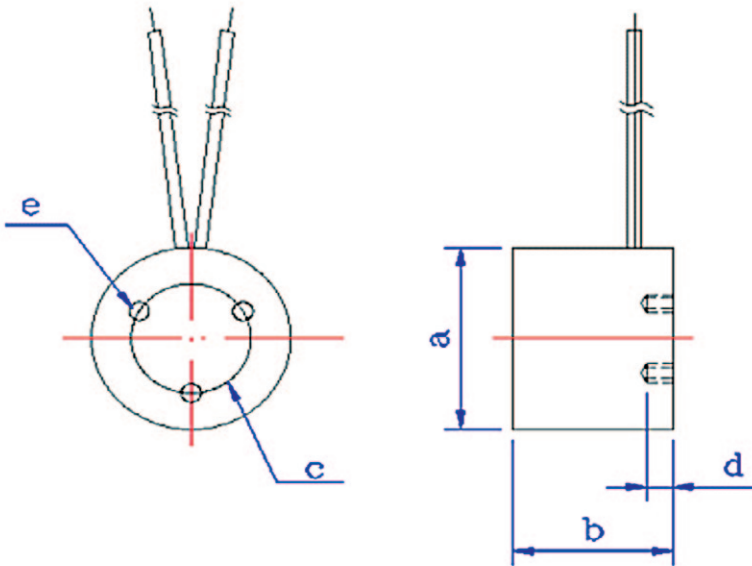

Beschreibung

Gewicht: 350 g

Nennleistung: 8,0 Watt

Haltekraft: 400 N

Anzugsplatte (Mindeststärke): 5 mm

Dimension

a	b	c	d	e
50	30	34	5	M3/M4

Magnetausführungen

Spannungen:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)