


RoHS Compliant

BOMcheck.net

Farbe:

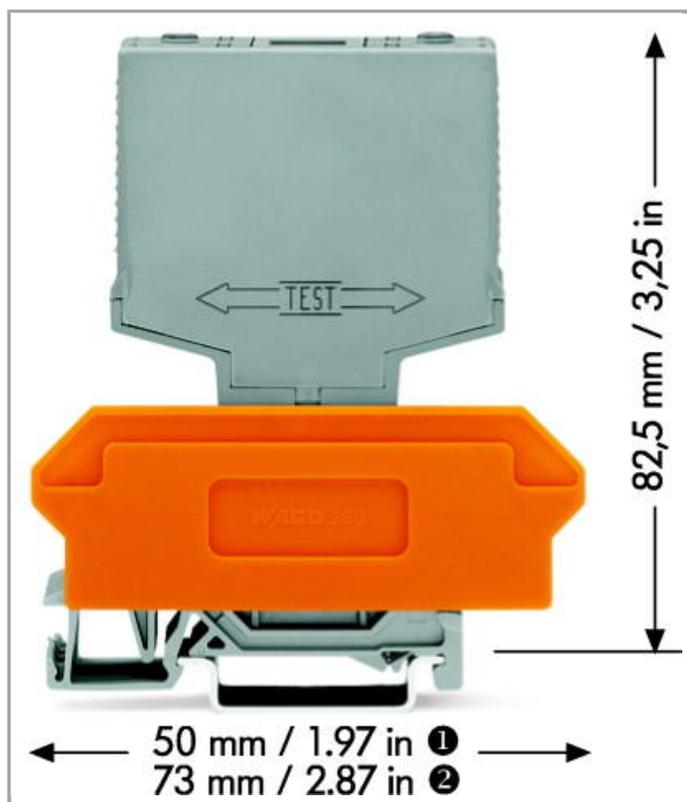

Daten

Technische Daten

Steuerkreis

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Eingangsnennspannung U_N | DC 24 V |
| Eingangsspannungsbereich | -30 ... +25 % |
| Eingangsnennstrom bei U_N | 19.4 mA |

Lastkreis

| | |
|----------------------------------|------------|
| Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte | 1 |
| Kontaktwerkstoff (Relais) | AgNi 0,15 |
| Grenzdauerstrom | 7 A |
| Schaltspannung max. | AC 250 V |
| Schaltleistung (ohmsch) max. | AC 1750 VA |
| Ansprechzeit typ. | 8 ms |
| Rückfallzeit typ. | 6 ms |
| Prellzeit typ. | 4 ms |

Signalisierung

| | |
|---------------|---------|
| Statusanzeige | LED rot |
|---------------|---------|

Sicherheit und Schutz

| | |
|---|---------------------|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min) | 4 kV _{eff} |
| Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min) | 4 kV _{eff} |
| Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min) | 1 kV _{eff} |
| Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min) | 1 kV _{eff} |
| Schutzart | IP20 |

Geometrische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite | 15 mm / 0.591 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 82,5 mm / 3.248 inch |
| Tiefe | 52 mm / 1.654 inch |

Mechanische Daten

| | |
|------------|---|
| Montageart | Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke |
|------------|---|

Werkstoffdaten

| | |
|-----------|----------|
| Farbe | grau |
| Brandlast | 0.477 MJ |
| Gewicht | 23.3 g |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb bei U _N) | -25 ... 70 °C |
| Verschmutzungsgrad | 2 |

Normen und Bestimmungen

| | |
|---------------------|------------|
| Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 |
|---------------------|------------|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4045454427962 |
| Zolltarifnummer | 85364900990 |
| Produktgruppe | 6 (Interface Electronic) |
| eCl@ss 9.0 | 27-37-16-01 |

| | |
|------------|-------------|
| eCl@ss 8.0 | 27-37-16-01 |
| ETIM 6.0 | EC001437 |
| ETIM 5.0 | EC001437 |

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

| | | |
|--|---|--|
|  | Art-Nr.: 209-701 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701 |
|  | Art-Nr.: 209-701/000-002 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701/000-002 |
|  | Art-Nr.: 209-701/000-005 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701/000-005 |
|  | Art-Nr.: 209-701/000-006 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701/000-006 |
|  | Art-Nr.: 209-701/000-007 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701/000-007 |
|  | Art-Nr.: 209-701/000-012 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701/000-012 |
|  | Art-Nr.: 209-701/000-017 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701/000-017 |
|  | Art-Nr.: 209-701/000-023 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701/000-023 |
|  | Art-Nr.: 209-701/000-024 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/209-701/000-024 |

Allgemeines Zubehör

| | | |
|--|--|--|
|  | Art-Nr.: 280-609 Basisklemmenblock; 12-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ² | www.wago.com/280-609 |
|  | Art-Nr.: 280-619 Basisklemmenblock; 6-polig; mit 2-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ² | www.wago.com/280-619 |
|  | Art-Nr.: 280-763 Basisklemmenblock; 12-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit Beschriftungsträger; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm ² | www.wago.com/280-763 |



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------|
| 286-304/004-000 Relaisbaustein | Jan 22, 2016 | DOC 27,1 kB | Download |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------|

Weitere Informationen

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|----------|
| Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung | V 1.0.0 Oct 15, 2018 | PDF 269,1 kB | Download |
|---|-------------------------|-----------------|----------|

smartDATA

CAD Daten

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| 3D Download 286-304/004-000 | URL | Download |
|-----------------------------|-----|----------|

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.