



Datenblatt | Artikelnummer: 286-344/004-000

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 3 Schließer und 1 Öffner;  
Bahn; Statusanzeige rot; 25 mm Baubreite

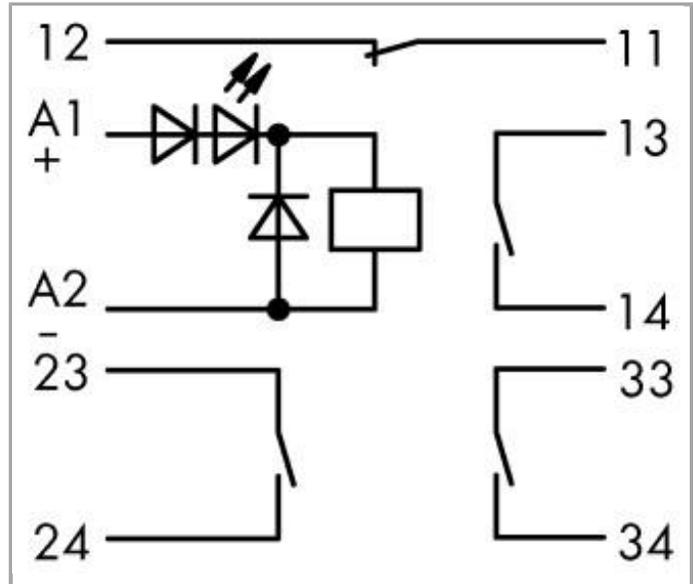


[www.wago.com/286-344/004-000](http://www.wago.com/286-344/004-000)

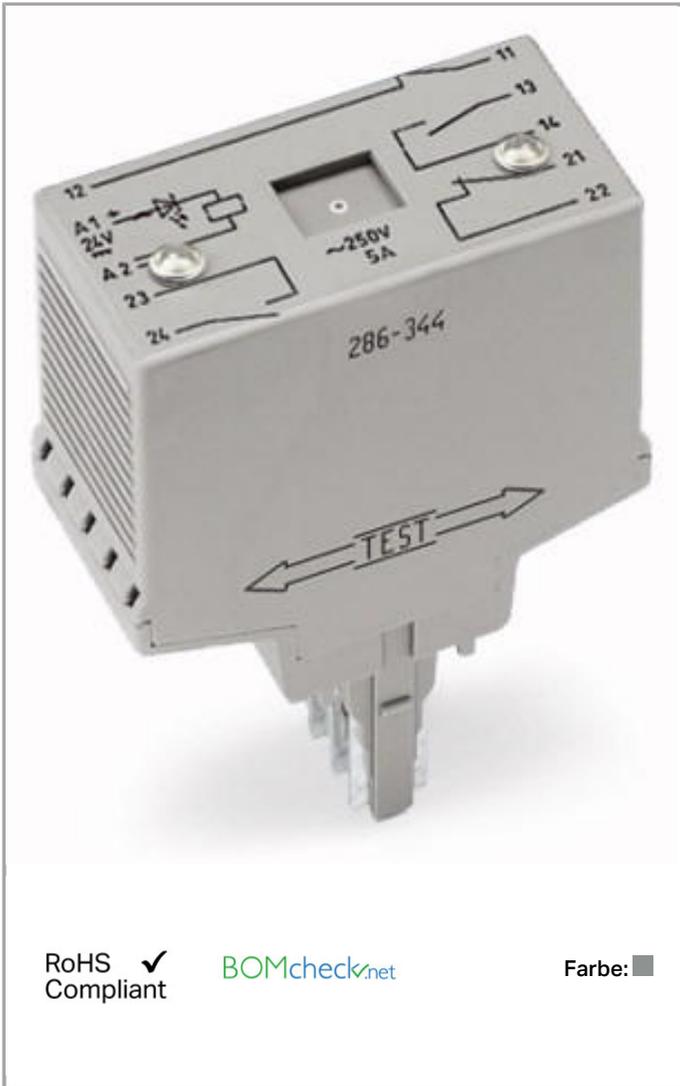

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: ■

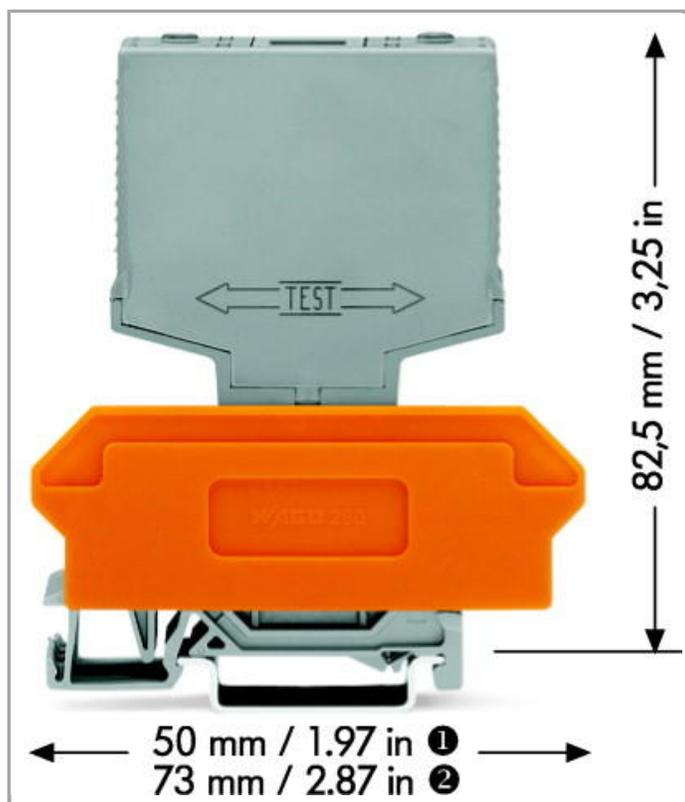

## Daten

### Technische Daten

#### Steuerkreis

Eingangsnennspannung $U_N$	DC 24 V
Eingangsspannungsbereich	-30 ... +25 %
Eingangsnennstrom bei $U_N$	8.5 mA

#### Lastkreis

Anzahl Öffner/Ausschaltkontakte	1
Anzahl Schließer/Einschaltkontakte	3
Kontaktwerkstoff (Relais)	AgNi + Au
Grenzdauerstrom	5 A
Schaltspannung max.	AC 250 V
Ansprechzeit typ.	9 ms
Rückfallzeit typ.	5 ms
Prellzeit typ.	2 ms

#### Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
--------------------	-------



Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	1.5 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	1,5 kV <sub>eff</sub>
Schutzart	IP20

### Geometrische Daten

Breite	25 mm / 0.984 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	82,5 mm / 3.248 inch
Tiefe	52 mm / 1.654 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
------------	---

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gewicht	40.4 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U <sub>N</sub> )	-25 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad	2

### Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 60664-1
---------------------	------------

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4055143104753
Zolltarifnummer	85364900990
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
eCl@ss 8.0	27-37-16-01
ETIM 6.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

### Passende Produkte

#### Beschriftungsmaterial



**Art-Nr.: 209-701**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701](http://www.wago.com/209-701)



**Art-Nr.: 209-701/000-002**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-002](http://www.wago.com/209-701/000-002)



**Art-Nr.: 209-701/000-005**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-005](http://www.wago.com/209-701/000-005)



**Art-Nr.: 209-701/000-006**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-006](http://www.wago.com/209-701/000-006)



**Art-Nr.: 209-701/000-007**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-007](http://www.wago.com/209-701/000-007)



**Art-Nr.: 209-701/000-012**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-012](http://www.wago.com/209-701/000-012)



**Art-Nr.: 209-701/000-017**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-017](http://www.wago.com/209-701/000-017)



**Art-Nr.: 209-701/000-023**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-023](http://www.wago.com/209-701/000-023)



**Art-Nr.: 209-701/000-024**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-701/000-024](http://www.wago.com/209-701/000-024)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

286-344/004-000 Relaisbaustein	Jan 22, 2016	DOC 27,6 kB	Download
-----------------------------------	--------------	----------------	----------

#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.