

Zeitrelaisbaustein; Einschaltverzögert; Relais mit 1 Wechsler (1u); Zeitverhalten nach VDE 0435/Teil 201/5.83

Artikelnummer: 286-602



Zeitrelaisbaustein; Einschaltverzögert; Relais mit 1 Wechsler (1u); Zeitverhalten nach VDE 0435/Teil 201/5.83

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	286-602
GTIN / EAN	4050821868606
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Einschaltverzögertes ZeitrelaisUB an A1+ und A2 anlegen: Relais bleibt in Ruhestellung nach Ablauf von tv: Relais geht in Arbeitsstellung WSB Bezeichnungskarten Aufdruck K; BestellNr.: 209782 Aufdruck 1 ... 10; BestellNr.: 209702 Aufdruck A1, A1, A2, A2, 12, 11, 11, 14; BestellNr.: 209996 je 5 Karten mit 10 Streifen à 10 Schilder

Technische Daten

Sonstiges

Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	2
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	4 [kV]
Lebensdauer mechanisch	5 x 10 ⁷ Schaltspiele
Abfallzeit typ. [ms]	15 [ms]
Eingangsnennstrom IN	12,5 mA

Technische Daten	
<i>Betriebsleistung</i>	300 mW
<i>Max. Schaltspannung</i>	AC 380 V
<i>Max. Schaltleistung (ohmsch)</i>	2000 VA
<i>Prellzeit typ. [ms]</i>	1 [ms]
<i>Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff</s></i>	3 [kVeff]
<i>Lebensdauer mechanisch bei max. Last (ohmsch)</i>	1 x 10 ⁵ Schaltspiele
<i>Eingangsnennspannung (UN)</i>	DC 24 V
<i>Max. Dauerstrom</i>	6 A
<i>Max. Einschaltstrom</i>	1 s 15 A
<i>Max. Ausschaltstrom [A]</i>	5 [A]
<i>Stromaufnahme bei UN (Spule 20 °C)</i>	12,5 mA
<i>Wiederholbereitschaftszeit [ms]</i>	100 [ms]
<i>Wiederholgenauigkeit</i>	±0,5 %
<i>eindrähtig, anschließbar 1</i>	AWG
<i>Kontaktwerkstoff</i>	AgCdO
<i>Gewicht [g]</i>	38.5 [g]
<i>Breite [mm]</i>	20 [mm]
<i>Breite [in]</i>	0.787 [in]
<i>Höhe [mm]</i>	82.5 [mm]
<i>Höhe [in]</i>	3.248 [in]
<i>Tiefe [mm]</i>	50 [mm]
<i>Tiefe [in]</i>	1.969 [in]
<i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i>	-25 °C ... +40 °C

Zubehör

Zubehör

Beschriftungsmaterial



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
209-701	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-002	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-005	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-006	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-007	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-012	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-017	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-023	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-024	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5

Allgemeines Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilisolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilisolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	1
210-720	Betätigungswerkzeug mit teilisolierem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
280-638	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 2-Leiter-Klemmen; 22 mm breit	1
280-764	Basisklemmenblock; Beschriftungsplatte; mit 4-Leiter-Klemmen; 25 mm breit	1
280-628	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 4-Leiter-Klemmen; 22 mm breit	1

Bilder & Zeichnungen



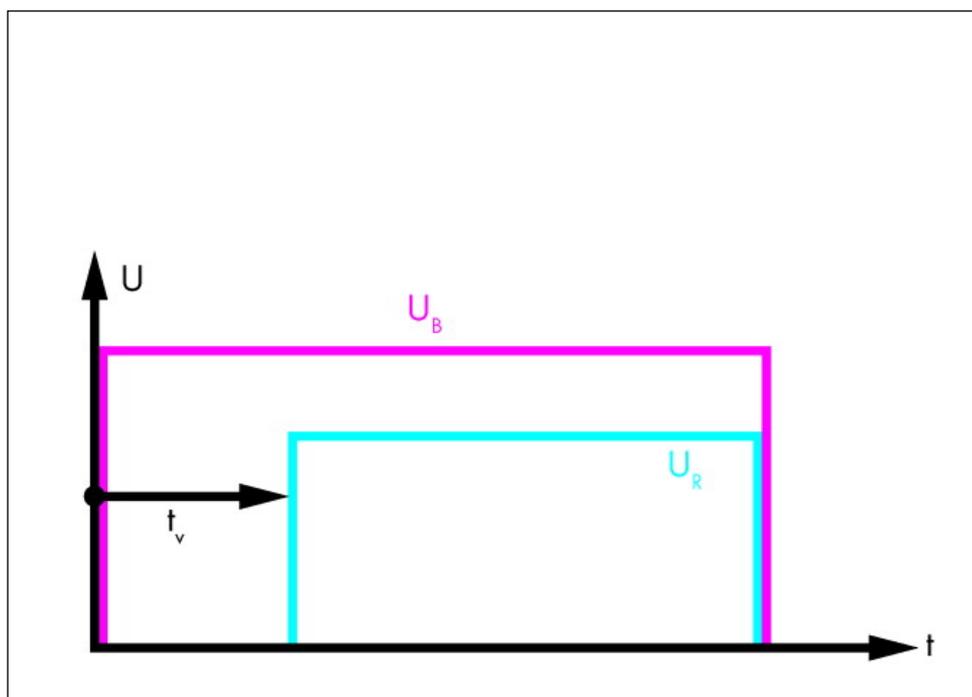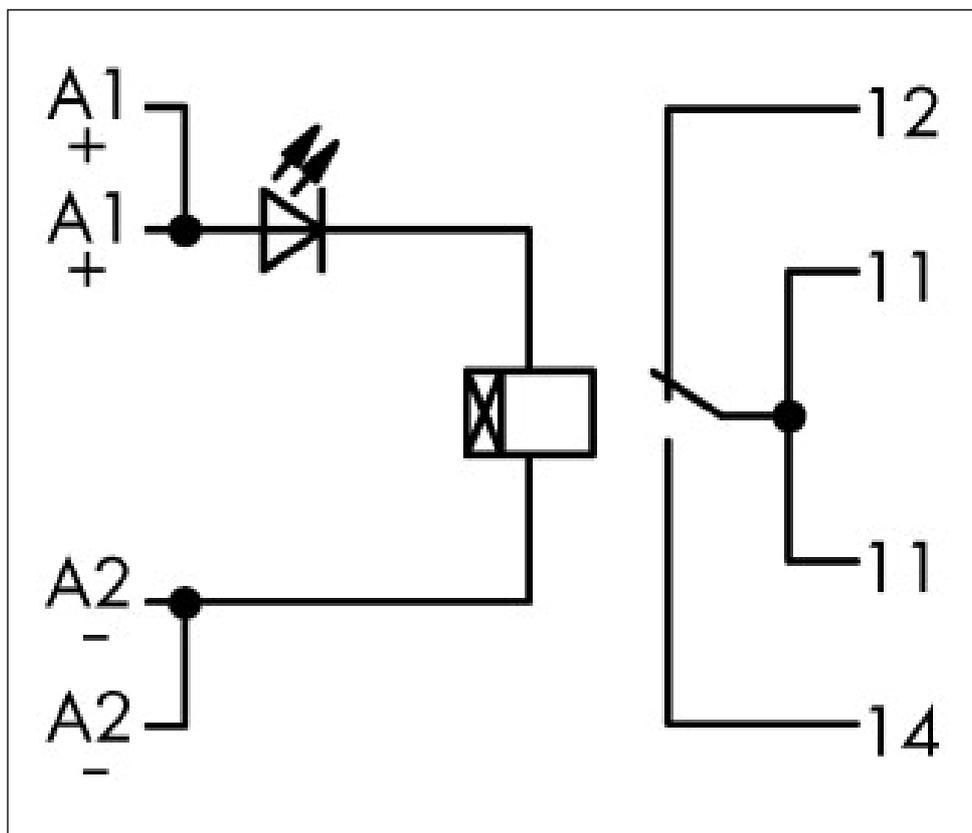

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.