

Überspannungsableiterbaustein; 3-stufig für 2-polige Daten-, Mess- und Steuerleitungen

Artikelnummer: 286-834



Überspannungsableiterbaustein; 3-stufig für 2-polige Daten-, Mess- und Steuerleitungen

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------|
| Lieferant | WAGO |
| Art.-Nr. | 286-834 |
| GTIN / EAN | 4017332158244 |
| Inhalt | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Kundenartikelnummer | |

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

| | |
|---|-------------------|
| Farbe | grau |
| Verschmutzungsgrad (1) | 3 |
| Bemessungsspannung EN (1) [V] | 250 [V] |
| Bemessungsstoßspannung (1) [kV] | 4 [kV] |
| Betriebsspannung | DC 14 V |
| Nennstrom [A] | 6 [A] |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C ... +85 °C |
| Betriebsnennspannung UBN | DC 12 V |
| Nennableitstoßstrom zwischen L/N und PE | 1,5 kA |
| Max. Stoßstrom zwischen L/N und PE | 1,5 kA |
| Schutzpegel zwischen L/N und PE | 22 V |
| Ansprechzeit zwischen L/N und PE | 10 ns |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Durchgangswiderstand / Induktivität | 50 m / 14 μ H |
| Gewicht [g] | 42.5 [g] |
| Breite [mm] | 20 [mm] |
| Breite [in] | 0.787 [in] |

Zubehör

Beschriftungsmaterial

| Art.-Nr. | Beschreibung | VPE (UVPE) |
|-----------------|--|------------|
| 209-701 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |
| 209-701/000-002 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |
| 209-701/000-005 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |
| 209-701/000-006 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |
| 209-701/000-007 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |
| 209-701/000-012 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |
| 209-701/000-017 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |
| 209-701/000-023 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |
| 209-701/000-024 | WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | 5 |


Zubehör

Allgemeines Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung | VPE (UVPE) |
|----------|--|------------|
| 210-657 | Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880 | 1 |
| 210-658 | Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004 | 1 |
| 210-720 | Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022 | 1 |
| 280-638 | Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 2-Leiter-Klemmen; 22 mm breit | 1 |
| 280-764 | Basisklemmenblock; Beschriftungsplatte; mit 4-Leiter-Klemmen; 25 mm breit | 1 |
| 280-628 | Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 4-Leiter-Klemmen; 22 mm breit | 1 |

Bilder & Zeichnungen



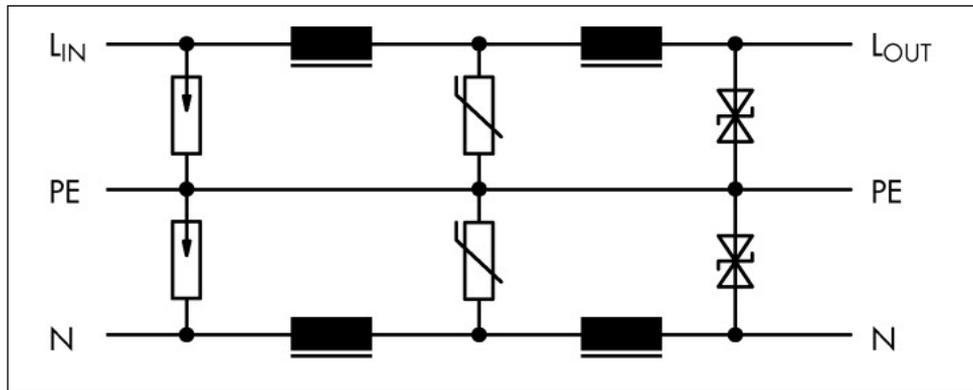

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.